

Key Features

- **LED-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden**
- **Cinema SuperColor+™-Technologie mit 125 % Rec.709-Farbraum**
- **0,69-0,83 Short-Throw-Verhältnis**
- **3.300 LED-Lumen für helle und klare Bilder**
- **Harman Kardon Lautsprecher**
- **Intelligente Konnektivität über Wi-Fi, Bluetooth und USB-C**
- **V-Lens-Shift, H/V-Keystone und 1,3-facher Zoom**



3300 Lumen

HELLIGKEIT

1,3x

Optischer Zoom

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

0,69-0,83

PROJEKTIONSVERHÄLTNIS


2x6 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der X2-4KE PRO ist ein lampenfreier High Brightness Smart Projektor für zuhause. Mit LED-Technologie der zweiten Generation und einer Helligkeit von 3.300 LED-Lumen ersetzt der X2-4KE PRO den häufigen Lampenwechsel und vermeidet giftiges Quecksilber. Die beeindruckende Großbildunterhaltung mit instant On/Off Funktion, kinoreifen Farben mit 125 % Rec.709 und einer beeindruckenden Lebensdauer von 30.000 Stunden wird unterstützt durch zwei von Harman Kardon maßgeschneiderte Lautsprecher, die einen kraftvollen, raumfüllenden Klang für Filmabende oder Musik liefern. Streaming, direkt von Ihrem Smartphone ist ebenso möglich, wie auch Bluetooth-Kopfhörer für die persönliche Unterhaltung anzubinden. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht die Bildschirmspiegelung direkt von Smart-Geräten auf die Leinwand und macht das Streamen von Inhalten so einfach wie nie zuvor. Mit vertikalem Lens-Shift, dem 1,3-fachen optischen Zoom, der H&V-Keystone-Funktion und der 4-Ecken-Anpassung ist die Installation dieses UHD-Projektors ein Kinderspiel.

Anschlussbelegung

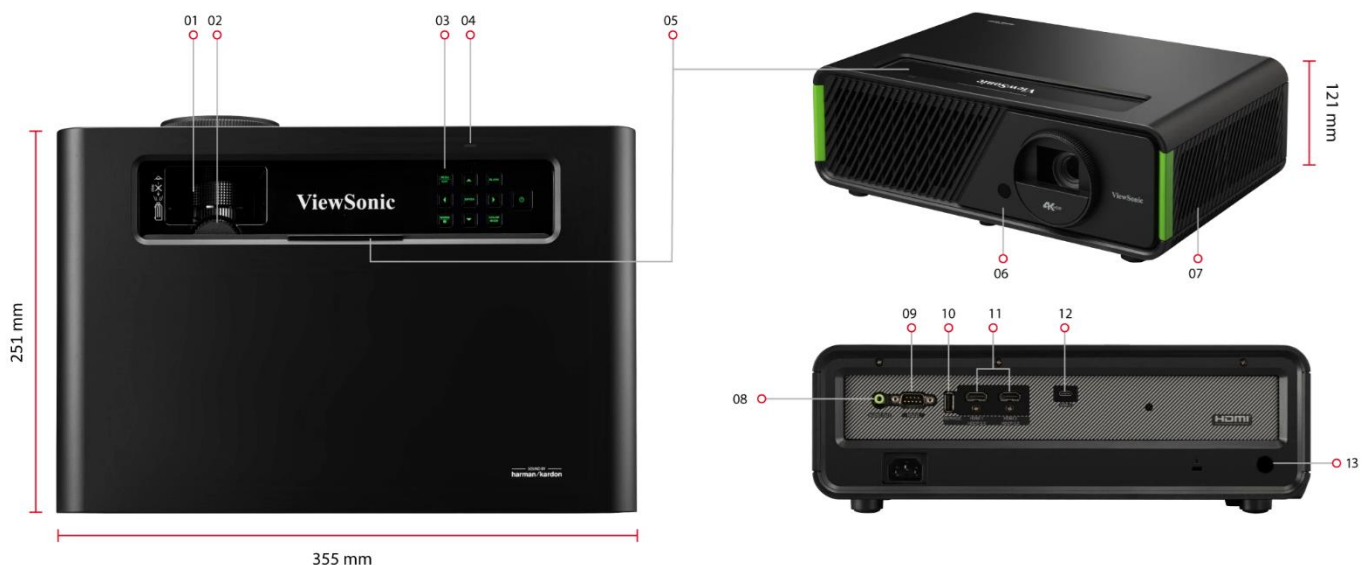

01.) Zoom/Fokus
02.) Lens Shift
03.) Tastenfeld

4.) LED Indikator
5.) Abdeckschieber
6.) IR Empfänger

7.) Lautsprecher
8.) Audio Out
9.) RS232

10.) USB-A (Service)
11.) 2x HDMI
12.) USB-C (5V1A)

13.) IR Empfänger

Technische Daten

SPEZIFIKATION X2-4KE PRO (VS20075)	
Projektionssystem	0,65" 4K UHD
Native Auflösung	3840 x 2160
Helligkeit	2500 ANSI Lumens
Helligkeit (LED-Lumen)	3300 LED Lumens
Kontrastverhältnis	3.500.000:1
Farben	1.07 Mrd
Lichtquellentyp	LED
Lebensdauer der Lichtquelle (Normalmodus)	≥60.000 Betriebsstunden
Lichtquelle	RGBG LED
Linse	F=2,53-2,73, f=10,20-12,25mm
Projektionsversatz	110% +/- 5%
Projektionsverhältnis	0,69 – 0,83
Optischer Zoom	1,3x
Bildgröße	60" – 120"
Projektionsdistanz	0,92m-2,2m (100"@1,53m)
Trapezkorrektur	H: +/-40°, V: +/-40°
Lens Shift (nur vertikal)	+10%, -0%
Betriebsgeräusch (Normal)	33dB
Betriebsgeräusch (Eco)	29dB
Lokaler Speicher	8GB (4GB verfügbar)
Eingangslatenz (Input Lag)	4,2ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale Frequenz	15K-135KHz
Vertikale Scanrate	23-240Hz
INPUT	
HDMI	2x (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
USB Typ C	1x (5V / 2A)
Audio In (3,5mm)	1x
Wifi	1x (5Gn)
OUTPUT	
HDMI (eARC)	1x (gemeinsam mit HDMI Input)
Audio Out (3,5 mm)	1x
Audio Out (Bluetooth)	1x (BT5.0)
Lautsprecher	2x 6W Harman Kardon Cube
USB-A	1x (5V/1A, nur Laden, kein Reader)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-pin male)	1x
USB Typ A	1x (Services, gemeinsam mit Output)
ENERGIEBEDARF	
Versorgungsspannung	100~240V AC
Leistungsaufnahme Betrieb (Normal)	236 Watt
Leistungsaufnahme Standby	<0,5 Watt

FEATURES	
Cinema SuperColor+ (125% Rec.709), Dynamic Black, Golf Mode, HDR, HLG, 3D Blu-ray, 3D Ready, SonicExpert (harman/kardon), SonicMode, Dolby Audio kompatibel, 360° Tilt Angle Projection, Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, Wifi, vController (RS232), Designed for XBOX, MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power On - Signal Power on by USB C, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Low Blue Light Certification, Ultra Fast Input (≤4.2ms), High Altitude Mode, Sealed Engine (Optical Engine), vColorTuner, Projector Software Update, FW upgrade by OTA, Wireless Mirroring Display, Built-in App Store	
VERPACKUNGSGEHALT	
Beamer X2-4KE PRO	1x
Netzkabel	1x
USB-C Kabel, 1m	1x
Fernbedienung	1x
Schnellstartanleitung	1x
OPTIONEN	
Decken/Wandhalterung	PJ-WMK-007
Tragetasche	PJ-CASE-009
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Bedruckte Box
Nettogewicht	3,74 KG
Versandgewicht	5,6 Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	355x251x121mm
Abmessungen (BxHxT) Verpackung	490x376x313mm
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Ungarisch Insgesamt 24 Sprachen	
Sprachen des Benutzerhandbuchs: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702807 2
Garantie	
Herstellergarantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return [inkl. Lichtquelle]

Datenstand: 20.06.2024