

# HT 5 M

Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.

**Bestell-Nr.****2.645-367.0**

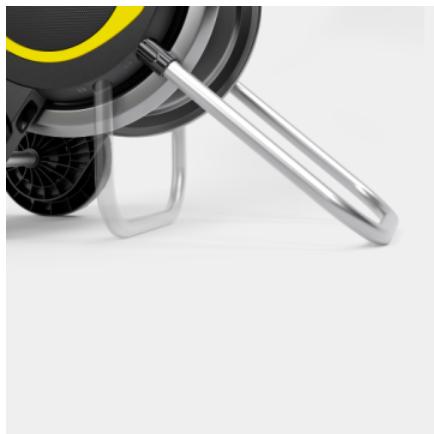
- Hohe Stabilität und Standfestigkeit dank extra breitem Standfuß
- Komfortable Schlauchführung für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs
- Robuster Stahlrahmen und langlebige Trommel

**Technische Daten**

EAN-Code	4066529015495	
Schlauchlänge	m	20
Schlauchkapazität	m	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Berstdruck	bar	45
Farbe		schwarz
Gewicht	kg	2,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,8
Abmessungen (L x B x H)	mm	565 x 475 x 896

**Ausstattung****Metall-Schlauchtrommel****Schlauchführung**

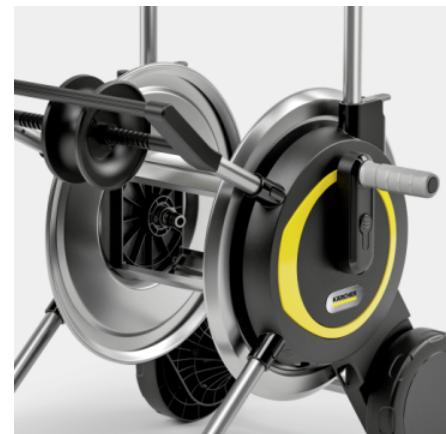
■ Im Lieferumfang enthalten.

**Hohe Stabilität und Standfestigkeit**

- Dank extra breitem Standfuß und tiefem Schwerpunkt der Schlauchtrommel.

**Schlauchführung**

- Für leichtes Ab- und Aufrollen des Schlauchs.

**Metalltrommel**

- Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.