



10 Fuß USB-Seriell-Konverter

TU-S910 (v3.2R)

- Schließen Sie ein serielles RS-232-Gerät, z. B. einen Switch oder ein Modem, an einen USB-Anschluss Ihres Computers an
- 3m/10 Fuß langes Kabel für eine einfache Installation
- Unterstützt USB 1.1 und ist mit USB 2.0- und USB 3.0-Anschlüssen kompatibel
- Unterstützt Windows® und Mac® Betriebssysteme

Der TRENDnet 3 Meter (10 Fuß) USB-zu-Seriell-Konverter, Modell TU-S910, ermöglicht den bequemen Anschluss eines seriellen RS-232-Geräts, z. B. einen Switch, ein Modem oder einen Drucker, an einen USB-Anschluss Ihres Desktop-PCs oder Laptops. Der 10 Fuß USB-Seriell-Adapter unterstützt sowohl Windows®- als auch Mac®-Betriebssysteme. Die integrierten Kabel bieten Flexibilität bei der Einrichtung und eignen sich für die meisten Installationsszenarien.



USB

Der USB-zu-Seriell-Adapter ist mit USB 1.1-, 2.0- und 3.0-Geräten kompatibel.



RS-232-Seriell-Verbinder

Schließen Sie serielle RS-232-Geräte wie Switches, Modems oder Drucker an Standard-USB-Anschlüsse von Laptops und Desktops an.




10 Feet

10 Fuß Flexibles Kabel

Das integrierte und flexible 3 m (10 Fuß) lange USB-Kabel eignet sich für die meisten Installationsszenarien.

ILLUSTRATION EINES NETWORK

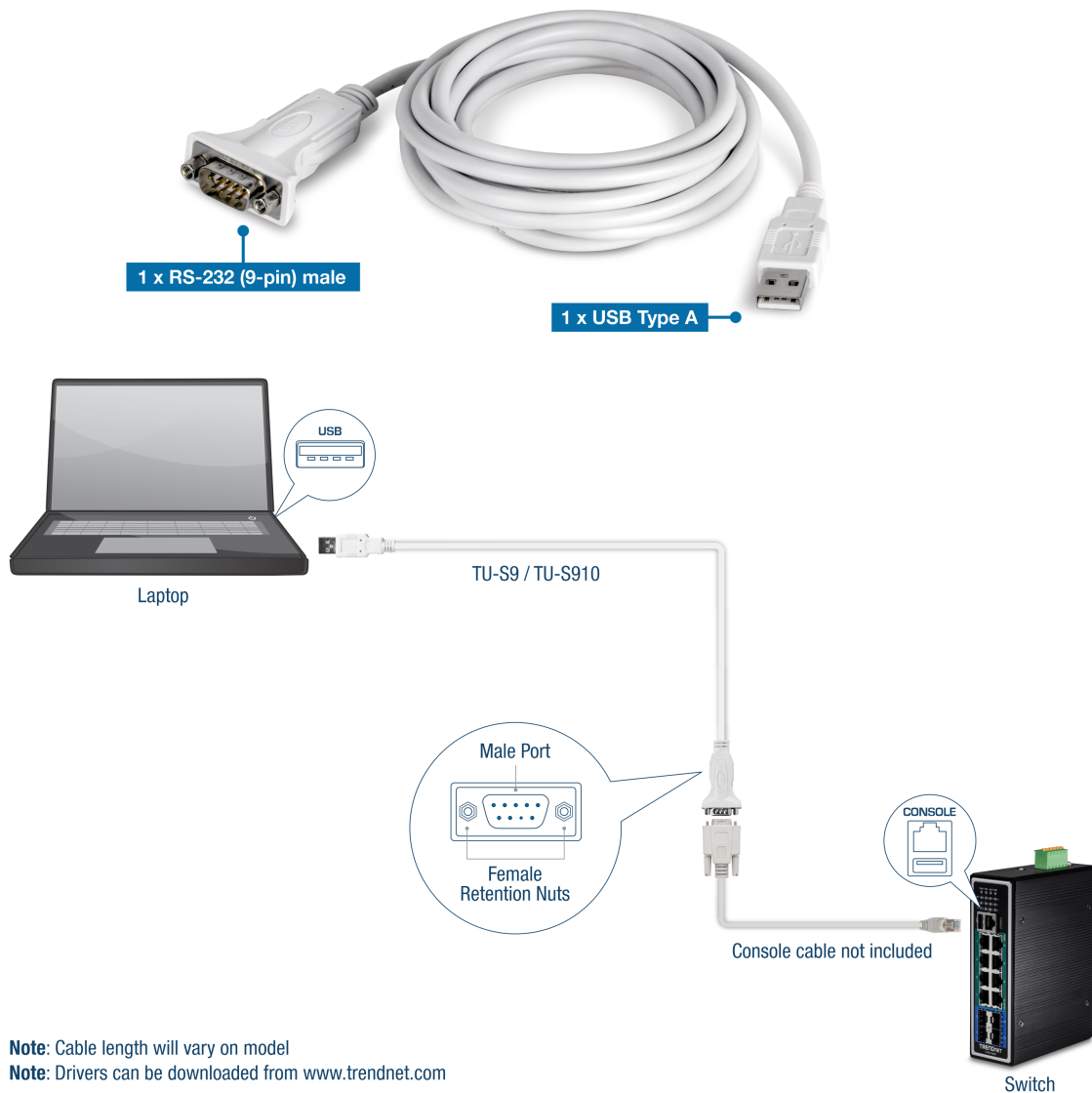

Note: Cable length will vary on model

Note: Drivers can be downloaded from www.trendnet.com

EIGENSCHAFTEN



Einfaches Einrichten

Einfache Installation in wenigen Minuten



Langes und flexibles Kabel

Das integrierte und flexible 3 m (10 Fuß) lange USB-Kabel eignet sich für die meisten Installationszenarien



RS-232

Schließen Sie serielle RS-232-Geräte wie Switches, Modems oder Drucker an Standard-USB-Anschlüsse von Laptops und Desktops an.



USB

Der USB-zu-Seriell-Adapter ist mit USB 1.1-, 2.0- und 3.0-Geräten kompatibel.



Betriebssysteme

Der USB-zu-Seriell-Adapter ist mit den Betriebssystemen Windows® and Mac® kompatibel.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Standards

- USB 1.1

Schnittstelle

- 1 x USB Typ A
- 1 x RS-232 (9-poliger) Stecker
- Kabellänge: 3 m (10 Fuß)

Datenübertragungsrage

- Bis zu 6 Mbps

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 11, 10, 8.1, 8, 7
- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 85% nicht kondensierend

Stromversorgung

- Strom über USB

Stromverbrauch

- 500mA (max.)

Maße

- RS-232-Stecker: 65 x 35 x 10 mm (2,55 x 1,4 x 0,4 Zoll)
- Kabellänge: 3 m (10 Fuß)

Gewicht

- 250g (8,82 Pfund)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- TU-S910
- Schnellinstallationseinrichtung
- CD-ROM (Treiber)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.