


ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, UTE Version, USB-Charger A+C, blau, 1,5 m

Artikelnummer 19.07.2342
Hersteller ROLINE
Hersteller-Art.-Nr. 19.07.2342
EAN (Einzelstück) 7630049632530

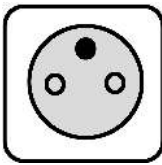

Runde Design-Steckdosenleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen (UTE-Version) für den Innenbereich inkl. Ein-/Aus-Schalter und Berührungsschutz

- 4-fach-Steckdosenleiste aus blauem Kunststoff mit weißen Kontraststreifen
- Steckdosen sind ringförmig angeordnet
- 2poliger Schalter
- Zuleitung 1,5 m, mit abgewinkelttem Schutzkontaktstecker
- USB Ladeanschluss: 5V DC max. 2.4A (1x USB-A / 1x USB-C)
- Berührungsschutz

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Steckdosenleiste
Farbe	blau
Länge	1.5 m

Funktion	4-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform	Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit	3600 W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	ja
Schalter-Typ	2 polig
Anzahl der Steckdosentöpfe	4
Anzahl Ausgänge/Winkel	4
Anordnung Ausgänge	Ring
Dosentyp	UTE Schutzkontakt, CEE 7/5, Typ-E
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	blau
Anschlusskabel	H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5 m
Farbe (Kabel)	weiß
Anschlusstecker	Schutzkontakt
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung	Frankreich, Tschechien, Slowakei
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	42 mm
Breite	138.5 mm
Tiefe	138.5 mm
Gewicht	420.5 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.45 kg