




(LIGHTME)[®]

Serie	LIGHTME® POWERLENS	
Artikelnummer	LM85853	LM85854
Farbe	Schwarz	Titan
Fassung	GX53	
Inklusive Lichtquelle	LM85801	LM85802
Leistung Lichtquelle	4,8W	
Abstrahlwinkel	60°	
Lichtstrom	460lm	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	F	
Netzanschluß	220-240V~	
Frequenz	50/60 Hz	
IP Schutzart	IP20	

- Sofortiger Neustart möglich.
- Die Leuchte darf nur mit GX53 LED-Lichtquellen verwendet werden!
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20° C und +40° C.
- Konzipiert für Innenräume.

CLASS II	LED		
	 Ersetzen Sie jede gebrochene Schutzscheibe		

MONTAGE: LM85853, LM85854

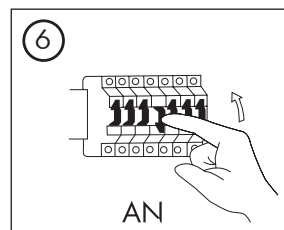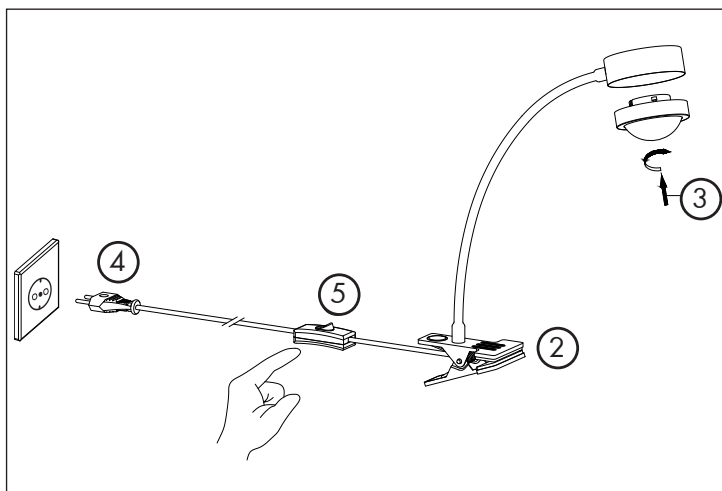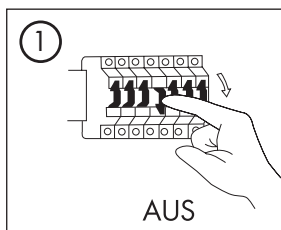

1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Nehmen Sie die Klemmleuchte vorsichtig aus der Verpackung. Klemmen Sie die Leuchte an entsprechendem Tisch oder Regal an und biegen Sie den Hals der Leuchte wie auf der Zeichnung abgebildet.
3. Drehen Sie die Lichtquelle LM85801 / LM85802 in die Fassung ein.
4. Stecken Sie den Schuko-Netzstecker der Leuchte in eine 230V/50Hz Steckdose.
5. Zum Ein- und Ausschalten der Leuchte benutzen Sie den Kippschalter am Kabel.
6. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

IDV GmbH | Birkenweiherstraße 2 | D-63505 Langenselbold | Germany | www.lightme.eu

