

Bedienungsanleitung**TECHNISCHE DATEN**

Serie	MEGATRON® POWERLENS Set		
Artikelnummer	MT76302	MT76332	MT76342
Farbe	Weiß	Schwarz	Titan
Fassung		GX53	
Inklusive Lichtquelle	LM85800	LM85801	LM85802
Leistung Lichtquelle		4,8W	
Abstrahlwinkel		60°	
Lichtstrom		460lm	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>		F	
Netzanschluß		220-240V~	
Frequenz		50/60 Hz	
IP Schutzart		IP20	

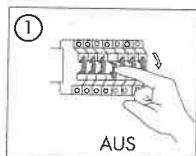
ACHTUNG:

- Sofortiger Neustart möglich.
- Die Leuchte darf nur mit GX53 LED-Lichtquellen verwendet werden!
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C.
- Konzipiert für Innenräume.

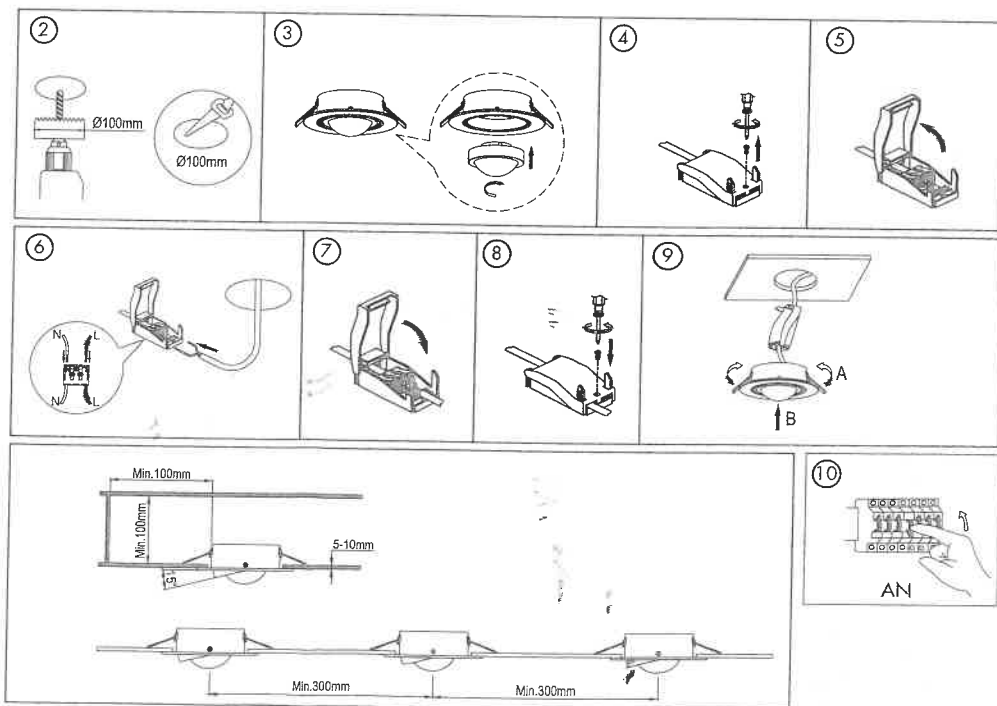
CLASS II	LED		CE
		Ersetzen Sie jede gebrochene Schutzscheibe	

HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demonstrieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte oder die Lichtquelle ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Wichtiger Warnhinweis für Boden- und Wandbohrungen: vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Boden- und Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Boden- und Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Boden- und Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Boden- und Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

MONTAGE: MT76302, MT76332, MT76342

1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Bohren Sie das 100mm-Durchmesser Bohrloch.
3. Drehen Sie die Lichtquelle LM85800/ LM85801/ LM85802 in die Fassung.
4. Öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Schrauben der Anschlußbox.
5. Öffnen Sie die Anschlußbox.
6. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.
7. Schließen Sie die Anschlußbox.
8. Drehen Sie die Schrauben in die Anschlußbox um diese zu schließen.
9. Setzen Sie die Einbauleuchte in das Bohrloch.
10. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

**Die korrekte Entsorgung des Produkts:**

LIGHTME® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.