



Einhell

EXPERT



Akku-Laubbläser

GE-UB 18/250 Li E (1x4,0Ah)

Art.-Nr.: 3433560

Ident.-Nr.: 21024

EAN-Code: 4006825679793

Mit dem Einhell Akku-Univesalbläser GE-UB 18/250 Li E (1x4,0 Ah) herrscht Ordnung in Haus und Garten. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist 1x 18 V Batterie notwendig. Das mehrteilige Blasrohr lässt sich für verschiedene Anwendungen nutzen: als Laubbläser mit langem Rohr, als Werkstattbläser mit mittlerem oder als Grill-Anzündhilfe mit kurzem Präzisions-Blasrohr. Die Drehzahlelektronik sorgt für bedarfsgerechte Anpassung. Die LED-Anzeige zeigt die Drehzahl. Der Softgrip sorgt für guten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten. Die integrierte Wandhalterung ermöglicht eine einfache Aufbewahrung. Für optimale Ergebnisse wird ein 2,5 Ah-Akku und größer empfohlen. Lieferung mit 4,0 Ah Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- 3-teiliges Blasrohr für verschiedene Anwendungen in Haus & Garten
- Nutzbar als Laubbläser mit langem Blasrohr
- Nutzbar als Werkstattbläser mit mittlerem Blasrohr
- Nutzbar als Grill Anzündhilfe mit kurzem Präzisions-Blasrohr
- Elektronische Drehzahlregulierung für bedarfsgerechte Anpassung
- LED Anzeige – auf einen Blick Auskunft über eingestellte Drehzahl
- Softgrip für guten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierte Wandhalterung für einfache Aufbewahrung
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5Ah Akku und größer
- Lieferung inkl. 1x 4,0 Ah Akku und Ladegerät




Technische Daten

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Akku | 18 V 4000 mAh Li-Ion |
| - Netzanschluss des Ladegeräts | 200-250 V 50-60 Hz |
| - Leerlaufdrehzahl | 15000 min ⁻¹ |
| - Max. Luftdurchsatz | 120 m ³ /h |
| - Blas-Luftstrom | 250 km/h |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.78 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.39 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 455 x 180 x 235 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 28 kg |
| - Maße Exportkarton | 740 x 472 x 490 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1152 2336 2920 |

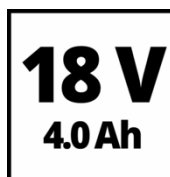

Als Sonderzubehör erhältlich



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Blasen¹
(Min.)



Blasen²
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	7	48
2.0 Ah	10	65
2.5 Ah	12	80
3.0 Ah	14	96
4.0 Ah	20	130
5.2 Ah	24	166
6.0 Ah	28	192
8.0 Ah	40	260

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Max. elektronische Geschwindigkeit

2) Min. elektronische Geschwindigkeit