



Einhell

EXPERT



Akku-Kompressor

TE-AC 18/75 Li OF-Solo

Art.-Nr.: 4020410

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672404

Der Einhell Akku-Kompressor TE-AC 18/75 Li OF-Solo ist ein mobiler und leistungsstarker Begleiter in Werkstatt und Garage. Mit einem 5-Liter-Tank, max. 8 bar Betriebsdruck und 75 l/min Ansaugleistung ist er vielseitig einsetzbar. Der Akku-Kompressor wird von einem 18 V Power X-Change-Akku betrieben und ist öl- sowie servicefrei, was den Wartungsaufwand minimiert. Ein Manometer, eine Schnellkupplung und ein Druckminderer ermöglichen präzises Arbeiten. Dank integriertem Tragegriff und gummierten Standfüßen ist er mobil und vibrationsgedämpft. Der Entwässerungshahn erleichtert die Wartung, indem kondensiertes Wasser abgelassen werden kann. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig
- Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
- Kompakter Akku-Kompressor mit 5-Liter-Tank für optimale Mobilität
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
- Manometer für unregelmäßigen Kesseldruck
- Druckminderer zur Druckeinstellung für Anwendungen bis 8 bar
- Entwässerungshahn zum Ablassen des kondensierten Wassers
- Vibrationsgedämpfte Standfüße für einen festen Stand
- Tragegriff & ergonomische Bauform für einen leichten Transport
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Motordrehzahl	4800 min ⁻¹
- Pumpendrehzahl	4800 min ⁻¹
- Ansaugleistung	75 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	50 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	32 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	23 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	5 L
- Zylinderzahl	1 STK
- Schalldruckpegel L _{pA}	69 dB (A)
- Schallleistungspegel L _{WA}	90 dB (A)

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	7.76
- Bruttogewicht (kg)	8.87
- Maße Einzelverpackung	490 x 370 x 238 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	8 kg
- Maße Exportkarton	490 x 365 x 235 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	650 / 1345 / 1540

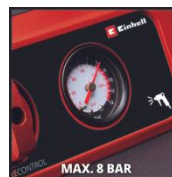

Als Sonderzubehör erhältlich



Ausblaspistole, kurz m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133100
EAN-Code: 4006825411065
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133102
EAN-Code: 4006825417067
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133110
EAN-Code: 4006825574173
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133115
EAN-Code: 4006825625738
Einhell Accessory



Gewebes Schlauch 10m; Innend.
6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4138100
EAN-Code: 4006825410082



Gewebes Schlauch 15m; Innend.
6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4138200
EAN-Code: 4006825410099



Gewebes Schlauch 15m; Innend.
9mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4138210
EAN-Code: 4006825574166



TC-PN 50
Druckluft-Tacker (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4137790
EAN-Code: 4006825641387
Einhell Classic



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Ausblaspistolen-Set
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132759
EAN-Code: 4006825649819
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 4 Düsen
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132762
EAN-Code: 4006825659948
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 500 mm Düse
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132763
EAN-Code: 4006825660531
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4137000
EAN-Code: 4006825411164
Einhell Accessory



TC-PH 150
Aut. Schlauchtrommel (Luft)
Art.-Nr.: 4138005
EAN-Code: 4006825661965
Einhell Classic



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Spiralschlauch 8m; Innend. 6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139420
EAN-Code: 4006825411744
Einhell Accessory



Spiralschlauch 4m; Innend. 6mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139410
EAN-Code: 4006825411737
Einhell Accessory



2-Wege Ausblaspistole, lang
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133210
EAN-Code: 4006825668599
Einhell Accessory



Aufblas-Adapter-Set; 8tlg.
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139695
EAN-Code: 4006825511475
Einhell Accessory



Druckluftset 3-tlg
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132741
EAN-Code: 4006825417050
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Spiralschl. 10m; Innend. 9mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4139430
EAN-Code: 4006825673241
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Aufblas-Zyklen ¹ (Stück)	 Klammern ² (Stück)
1.5 Ah	7	100
2.0 Ah	9	130
2.5 Ah	16	175
3.0 Ah	20	210
4.0 Ah	26	280
5.2 Ah	33	360
6.0 Ah	40	420
8.0 Ah	52	560

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) -

2) Weichholz - Heftklammern 13mm