



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Mauernutfräse

TP-MA 36/30 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4350800


Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825674514

Die Einhell Professional Mauernutfräse TP-MA 36/30 Li BL - Solo ist Mitglied der Power X-Change Familie. Zum Betrieb werden 2x 18 V Akkus benötigt. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Durch den Einsatz von 2x Ø 125 mm Trennscheiben schafft sie präzise Schnitte. Die stufenlose Frästiefeinstellung und Schnittbreiteneinstellung bis zu max. 30 mm bieten maximale Flexibilität. Das Gerät verfügt über eine Spindelarretierung, die einen einfachen Scheibenwechsel mittels Innensechskantschlüssels ermöglicht. Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich).

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power
- Zur Erstellung maßhaltiger Schnitte bzw. Nuten in Mauerwerk o. ä.
- Maximale Flexibilität dank stufenloser Frästiefeinstellung
- Schnittbreiteneinstellung für schmale und breite Nuten
- Drehbarer Absauganschluss für einen sauberen Arbeitsplatz
- Überlastschutz für Langlebigkeit und Schutz des Anwenders
- Sichere Bedienung dank Softstart und ziehendem Schnitt
- Führungsrolle und Zusatzhandgriff zum komfortablen Arbeiten
- Maximale Sicherheit durch Trennscheibenschutz
- Einfacher Scheibenwechsel per Spindelarretierung
- Gut sichtbare Markierung der Trennscheibenposition
- Inkl. 2x Diamant-Trennscheiben
- Inkl. Innensechskantschlüssel für einfachen Scheibenwechsel
- Inkl. Aufbewahrungstasche für sauberen und sicheren Transport
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

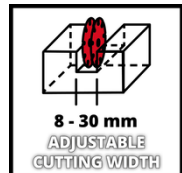


Technische Daten

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Volt | 36 V |
| - Leerlaufdrehzahl | 5400 min ⁻¹ |
| - Trennscheibe | Ø125 x Ø22.2 mm |
| - Nuttiefe | 5 - 30 mm |
| - Nutbreite | 8 - 30 mm |



Logistische Daten

- | | |
|------------------------------|-------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.19 |
| - Bruttogewicht (kg) | 6.64 |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14 kg |

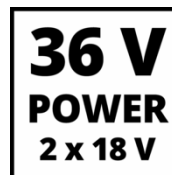

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Schneiden¹ (m)
1.5 Ah	8
2.0 Ah	10
2.5 Ah	13
3.0 Ah	15
4.0 Ah	20
5.2 Ah	26
6.0 Ah	30
8.0 Ah	40

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Brick Stone - Ziegelstein 15mm - Max. elektronische Geschwindigkeit (2 Batterien)