



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagschrauber

TP-CI 18/220 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4510085

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825675146

Der Einhell Professional Akku-Schlagschrauber TP-CI 18/220 Li BL - Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Das Eindrehen von großen und langen Schrauben ist mit dem Schlagschrauber ein müheloses Unterfangen. Er verfügt über eine 1/4" (6,35 mm) Innensechskant-Werkzeugaufnahme und 220 Nm Drehmoment. Die fein dosierbare Drehzahlregelung kann individuell abgestimmt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Fein dosierbare Drehzahlregelung zum gefühlvollen Arbeiten
- Robuste Innensechskant-Aufnahme
- Spezieller Schlag-Mechanismus schützt Handgelenk vor Drehkräften
- Leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen
- Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Inkl. Gürtelclip zur einfachen Zwischenlagerung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)





Technische Daten

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 0 - 2900 min ⁻¹ |
| - Werkzeug-Aufnahme (6-Kant) | Bithalter (6,35mm/1/4") |
| - Art der Bit-Sicherung | Mechanische Verriegelung |
| - Max. Drehmoment hart | 220 Nm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.16 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.6 |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 6.83 kg |
| - Maße Exportkarton | 368 x 235 x 213 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 5988 12592 14764 |

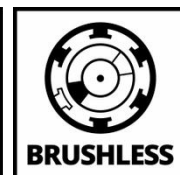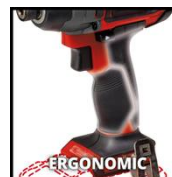

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Handy Bitbox Impact 12tlg.
Akku-Bohrschrauber-Zubehör
Art.-Nr.: 49155025
EAN-Code: 4009311550255
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schrauben¹
(Stück)

1.5 Ah	160
2.0 Ah	215
2.5 Ah	260
3.0 Ah	320
4.0 Ah	430
5.2 Ah	555
6.0 Ah	640
8.0 Ah	860

Testaufbau:

1) Schrauben - 6x60mm