



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Lampe

TP-CL 18/3000 Li Set - Solo

Art.-Nr.: 4514170

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825672008

Das Einhell Akku-Lampe TP-CL 18/3000 Li Set - Solo beinhaltet die Akku-Lampe TP-CL 18/3000 Li und ein Stativ. Der leistungsfähige Lithium-Ionen-Akku der Power X-Change-Familie sorgt für optimale Helligkeit. Mit 60 leistungsstarken und dimmbaren LEDs und insgesamt 3000 Lumen bringt diese Lampe Licht in jeden Winkel. Die verstellbaren Leuchtpaneele ermöglichen eine großflächige Beleuchtung von bis zu 270°. Tragbar und handlich lässt sie sich dank integriertem Tragegriff einfach transportieren. Das robuste Aluminium-Stativ ist das ideale Zubehör für deine Baustelle und bietet vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18V Akku notwendig
- 60 leuchtstarke LEDs mit insgesamt 3000 Lumen Lichtstrom
- 5700 K für neutral-weiße Lichtfarbe und helle Lichtverhältnisse
- Ideale Ausleuchtung für kurze Distanzen bis zu 10 m
- Einfacher Transport mittels integriertem Tragegriff
- Universelle Befestigung durch Stativgewinde
- Hohe Flexibilität dank des schwenkbaren Leuchtkopfs
- Mit Softgrip ausgestatteter Handgriff
- Diverse Aufhängemöglichkeiten durch Haken und Ösen
- Verstellbare Leuchtpaneele zur großflächigen Beleuchtung bis 270°
- Lieferung mit Stativ (85 - 170 cm Höhe)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)





Technische Daten

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Spannung | 18 V |
| - Anzahl der LED | 60 STK |
| - Leuchtstärke min. | 200 lm |
| - Leuchtstärke max. | 3000 lm |
| - Farbtemperatur | 5700 K |
| - Anzahl Helligkeitsstufen | Stufenlos |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.75 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.6 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 732 x 298 x 230 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 19 kg |
| - Maße Exportkarton | 742 x 607 x 345 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 708 1476 1584 |

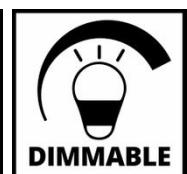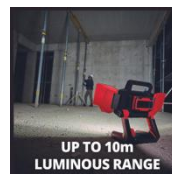

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	54
2.0 Ah	73
2.5 Ah	91
3.0 Ah	109
4.0 Ah	145
5.2 Ah	189
6.0 Ah	218
8.0 Ah	291

Testaufbau:

1) Max. Helligkeitsstufe