



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo

Art.-Nr.: 4514310

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672336

Der Einhell Professional Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo ist die perfekte Ergänzung in jeder Werkstatt und ist Teil der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Die Schlagbohrfunktion hilft bei Arbeiten an hartem Material wie Beton. Mit dem 2-Gang Getriebe und der Drehzahlelektronik wird materialgerecht gearbeitet. Das harte Drehmoment von 120 Nm ist in 21 Drehmomentstufen, einer Bohr- und einer Schlagbohrstufe einstellbar. LED-Licht, Zusatzgriff und Gürtelclip sorgen für Komfort. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Stein- und Mauerwerk
- Hochwertiges 13 mm Schnellspannbohrfutter aus Metall
- Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Gürtelclip zur sicheren Anbringung des Geräts am Gürtel
- Integriertes LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 500 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 2100 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 120 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 21+1+1 settings |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhülzig |
| - Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 6500 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 27300 min ⁻¹ |

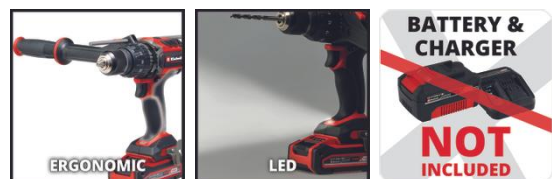

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.71 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.52 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 101 x 373 x 275 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.08 kg |
| - Maße Exportkarton | 424 x 288 x 391 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2320 4832 5664 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schrauben¹
(Stück)

1.5 Ah	145
2.0 Ah	190
2.5 Ah	240
3.0 Ah	335
4.0 Ah	445
5.2 Ah	580
6.0 Ah	670
8.0 Ah	895

Testaufbau:

1) Weichholz - 6x60mm