



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18/70 Li-i BL - Solo

Art.-Nr.: 4514315

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825677898

Der Einhell Professional Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/70 Li-i BL - Solo ist die perfekte Ergänzung in jeder Werkstatt und ist Teil der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Mit dem 2-Gang Getriebe und der Drehzahlelektronik kann materialgerecht gearbeitet werden. Das harte Drehmoment von 70 Nm ist in 21 Drehmomentstufen einstellbar. Schnell und einfach kann das Werkzeug dank des einhülsigen Schnellspannbohrfutters aus Metall gewechselt werden. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Stein- und Mauerwerk
- Hochwertiges 13 mm Schnellspannbohrfutter aus Metall
- Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Gürtelclip zur sicheren Anbringung des Geräts am Gürtel
- Integriertes LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 500 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 2000 min ⁻¹ |
| - Max. Drehmoment hart | 70 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 21+1+1 settings |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhülsig |
| - Bohrleistung in Beton | 10 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-8000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 0-32000 min ⁻¹ |
| - Anzahl Akkus | 0 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.37 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 78 x 213 x 221 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7.6 kg |
| - Maße Exportkarton | 335 x 230 x 230 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6312 13088 |

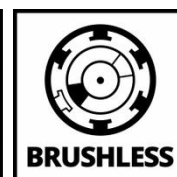

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schrauben¹
(Stück)

1.5 Ah	215
2.0 Ah	290
2.5 Ah	360
3.0 Ah	430
4.0 Ah	580
5.2 Ah	750
6.0 Ah	860
8.0 Ah	1160

Testaufbau:

1) Holz - 6x60mm