

32" (80cm) SMART TV powered by **webOS Hub**
mit DVD-Player, DVB-T2HD, DVB-S2, DVB-C, CI+ Slot und Bluetooth



YouTube
NETFLIX
prime video


Optional erhältlich:
LG Fernbedienung
Magic Remote
- Sprachsteuerung
- Mausrad



Standfuß optional erhältlich



Smartphone
via App
mit TV Gerät
koppelbar
(Bildschirm Spiegelung
und Verwendung als
Fernbedienung)

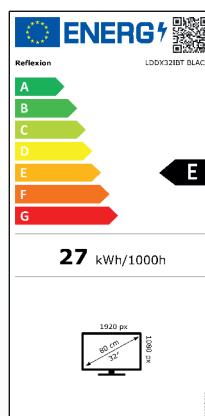

Leistungsübersicht

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Helligkeit: 220 cd/m²
- Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit: 60Hz / 9,5ms, 16,7 Mio. Farben, Bildformat 16:9
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V/24V), OPTISCH (out), RJ45, MINI AV-EINGANG, Kopfhörer TV1 (Satellit / DVB-S2), TV2 (DVB-C/ DVB-T2), 3x HDMI (HDMI 2 ist ARC-kompatibel) 2x USB (5V / 500mA), CI+ Steckplatz, integrierte WiFi- und Bluetooth-Antenne
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V) Aktive DVB-T-Zimmerantenne (5V), VESA Schrauben, Bedienungsanleitung
- Gewicht Gerät: 5,40 kg / Gewicht komplett: 7,40 kg / VESA Standard: 100 x 100
- Abmessungen ohne Standfuß: (B / T / H) 723 x 45 x 420 mm / mit Fuß: 723 x 170 x 458

EAN 4260664981725 / VPE 1



32" SMART LED-TV

LDDX32IBT (Black Edition)

Gerätetyp		LDDX32IBT-B
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SD)		E
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)		27W
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby		<0,3W / <0,5W
Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“		<0,5W
Art des elektrischen Displays		ELED
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1920x1080
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		80cm / 32 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		27,8dm ²
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		60Hz / 9,5ms
Netzteil: Strom-Versorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V / 5A
Eingangsspannung Gerät		DC: 12V/5A, 24V/2,5A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)		27kWh/1000h
Kontrast		3000:1
Helligkeit (cd/m ²)		220cd/m ²
Farben		16,7 Mio. Farben
Betrachtungswinkel		H: 178° / V: 178°
TV-Funktion	Kanäle	DVB-S/S2: 6000 ATX + DVB-T/C: 3000
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input DC12V/24V	1
	RJ45	1
	USB 5V/500mA	2
	HDMI	3 (HDMI 2 ist ARC kompatibel)
	Optical Out	1
	TV1 DVB-S/S2	1
	TV2 DVB-C/T2	1
	CI+Slot / DVD Laufwerk	1 / 1
	Mini AV IN	1
	Kopfhörer	1
	Bluetooth / WLAN	Antennen sind integriert
WLAN		2,4GHz ~ 5GHz: 802.11b/g/n/ac 2,4GHz: Max. 17dBm, 5GHz: Max. 14dBm
Bluetooth		V.5.0 / 2,4GHz / max. 6dB
DVD-Formate		DVD, CD, CD-R / -RW, DVD-R / -RW, DVD + R / + RW, MP3, JPEG, VCD
USB-Formate		FAT32 / Max. 1TB: AVI / MP4 / MPEG / MPG / MOV / MKV / VOB / JPG / JPEG / BMP / PNG / MP3
Smart-TV-Oberfläche		webOS Hub 2.0s Version >8.1.0 - automatische Updates
OSD Sprache		Deutsch, Englisch usw.
AUDIO Ausgang		2x 5W
Gewicht (ohne Fuss)		5,40 Kg
Gewicht komplett		7,40 Kg
Leistungsaufnahme MAXIMAL		<60W
Spitzenluminanzverhältnis in %		<66%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0mg / Nein
VESA		100 x 100mm
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		723 x 45 x 420
Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm		723 x 170 x 458

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.