

**24" (60cm) SMART TV** powered by **webOS Hub**  
mit DVD-Player, DVB-T2HD, DVB-S2, DVB-C, CI+ Slot und Bluetooth



**YouTube**  
**NETFLIX**  
**prime video**


Optional erhältlich:  
LG Fernbedienung  
\*Magic Remote\*  
- Sprachsteuerung  
- Mausrad



Standfuß optional erhältlich



Smartphone  
via App  
mit TV Gerät  
koppelbar  
(Bildschirm Spiegelung  
und Verwendung als  
Fernbedienung)

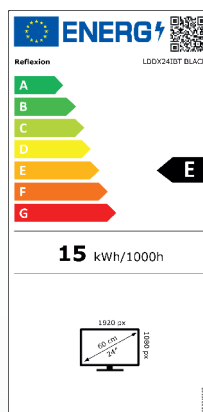

## Leistungsübersicht

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Helligkeit: 220 cd/m<sup>2</sup>
- Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit: 60Hz / 8,5 ms, 16,7 Mio. Farben, Bildformat 16:9
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V/24V), OPTISCH (out), RJ45, MINI AV-EINGANG, Kopfhörer TV1 (Satellit / DVB-S2), TV2 (DVB-C/ DVB-T2), 3x HDMI (HDMI 2 ist ARC-kompatibel) 2x USB (5V / 500mA), CI+Steckplatz, integrierte WiFi- und Bluetooth-Antenne
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V) Aktive DVB-T-Zimmerantenne (5V), VESA Schrauben, Bedienungsanleitung
- Gewicht Gerät: 3,60 kg / Gewicht komplett: 4,90 kg / VESA Standard: 100 x 100
- Abmessungen ohne Standfuß: (B / T / H) 542 x 45 x 319 mm / mit Fuß: 542 x 110 x 349

EAN 4260664981701 / VPE 1



# 24" SMART LED-TV

## LDDX24IBT (Black Edition)

|                                                |                        |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                                      |                        | LDDX24IBT-B                                                                                      |
| Hersteller                                     |                        | Reflexion                                                                                        |
| Energieeffizienzklasse (Standard SD)           |                        | E                                                                                                |
| Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)          |                        | 15W                                                                                              |
| Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby              |                        | <0,3W / <0,5W                                                                                    |
| Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“           |                        | <0,5W                                                                                            |
| Art des elektrischen Displays                  |                        | ELED                                                                                             |
| Seitenverhältnis                               |                        | 16:9                                                                                             |
| Bildschirmauflösung (Pixel)                    |                        | 1920x1080                                                                                        |
| Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)                |                        | 60cm / 24 Zoll                                                                                   |
| Sichtbare Bildschirmfläche                     |                        | 15,6dm <sup>2</sup>                                                                              |
| Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit          |                        | 60Hz / 8,5ms                                                                                     |
| Netzteil: Strom-Versorgung                     | Eingangsspannung       | AC: 100-240V~50/60Hz                                                                             |
|                                                | Ausgangsspannung       | DC: 12V / 3A                                                                                     |
| Eingangsspannung Gerät                         |                        | DC: 12V/24V / 3A/1,5A                                                                            |
| Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h) |                        | 15kWh/1000h                                                                                      |
| Kontrast                                       |                        | 3000:1                                                                                           |
| Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )                |                        | 220cd/m <sup>2</sup>                                                                             |
| Farben                                         |                        | 16,7 Mio. Farben                                                                                 |
| Betrachtungswinkel                             |                        | H: 178° / V: 178°                                                                                |
| TV-Funktion                                    | Kanäle                 | DVB-S/S2: 6000<br>ATX + DVB-T/C: 3000                                                            |
|                                                | Videotext (ATV / DTV)  | 1000 / 1000                                                                                      |
| Anschlüsse                                     | Power Input DC12V/24V  | 1                                                                                                |
|                                                | RJ45                   | 1                                                                                                |
|                                                | USB 5V/500mA           | 2                                                                                                |
|                                                | HDMI                   | 3 (HDMI 2 ist ARC kompatibel)                                                                    |
|                                                | Optical Out            | 1                                                                                                |
|                                                | TV1 DVB-S/S2           | 1                                                                                                |
|                                                | TV2 DVB-C/T2           | 1                                                                                                |
|                                                | CI+Slot / DVD Laufwerk | 1 / 1                                                                                            |
|                                                | Mini AV IN             | 1                                                                                                |
|                                                | Kopfhörer              | 1                                                                                                |
|                                                | Bluetooth / WLAN       | Antennen sind integriert                                                                         |
| WLAN                                           |                        | 802.11b/g/n/ac / 2,4GHz, 5GHz<br>2,4GHz: Max. 17dBm, 5Ghz: Max. 14dBm                            |
| Bluetooth                                      |                        | V.5.0 / 2,4GHz / max. 6dB                                                                        |
| DVD-Formate                                    |                        | DVD, CD, CD-R / -RW, DVD-R / -RW, DVD + R / + RW, MP3, JPEG, VCD                                 |
| USB-Formate                                    |                        | <b>FAT32 / Max. 1TB:</b> AVI / MP4 / MPEG / MPG / MOV / MKV / VOB / JPG / JPEG / BMP / PNG / MP3 |
| Smart-TV-Oberfläche                            |                        | webOS Hub 2.0s Version >8.1.0 - automatische Updates                                             |
| OSD Sprache                                    |                        | Deutsch, Englisch usw.                                                                           |
| AUDIO Ausgang                                  |                        | 2x 5W                                                                                            |
| Gewicht (ohne Fuss)                            |                        | 3,60 Kg                                                                                          |
| Gewicht komplett                               |                        | 4,90 Kg                                                                                          |
| Leistungsaufnahme MAXIMAL                      |                        | <36W                                                                                             |
| Spitzenluminanzverhältnis in %                 |                        | <72%                                                                                             |
| Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten       |                        | 0mg / Nein                                                                                       |
| VESA                                           |                        | 100 x 100mm                                                                                      |
| Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm         |                        | 542 x 45 x 319                                                                                   |
| Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm                    |                        | 542 x 110 x 349                                                                                  |

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.