

22"(55cm) SMART TV powered by webOS Hub mit DVB-T2HD, DVB-S2, DVB-C, CI+Slot und Bluetooth




YouTube
NETFLIX
prime video

Optional erhältlich:
LG Fernbedienung
Magic Remote
- Sprachsteuerung
- Mausrad



Smartphone
via App
mit TV Gerät
koppelbar
(Bildschirm Spiegelung
und Verwendung als
Fernbedienung)

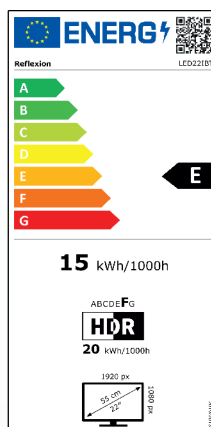

Leistungsübersicht

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Helligkeit: 180cd/m²
- Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit: 60Hz / 18ms, 16,7 Mio. Farben, Bildformat 16:9
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V), AV, TV1 (DVB-S/S2), TV2 (DVB-C/T2HD), 2x USB (5V / 500mA)
2x HDMI (HDMI 2 ist ARC-kompatibel), OPTICAL (digitaler Audio-Ausgang), RJ45
CI+Slot, Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), integrierte WiFi- und Bluetooth-Antenne
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V)
Standfuß (links / rechts), VESA Schrauben, Bedienungsanleitung
- Gewicht Gerät (inkl. Standfuß): 2,15 kg / Gewicht komplett: 3,20 kg / VESA: 100 x 100
- Abmessungen ohne Standfuß: (B / T / H) 504 x 81 x 306 mm / mit Fuß: 526 x 153 x 327 mm

EAN 4260664981787 / VPE 1



22" SMART LED-TV

LED22IBT

Gerätetyp		LED22iBT
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SDR / HDR)		E (SDR) / F (HDR)
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SDR)		15W
Leistungsaufnahme „Ein“ (HDR)		20W
Leistungsaufnahme Standby		< 0,5W
Leistungsaufnahme „vernetzt Standby“		< 0,5W
Art des elektrischen Displays		DLED
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1920 x 1080
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		55cm / 22 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		12,7dm ²
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		60Hz / 18ms
Eingangsspannung Gerät		DC 12V / 3A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h) Standard SDR		15kWh / 1000h
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h) HDR		20kWh / 1000h
Kontrast		3000:1
Helligkeit (cd/m ²)		180cd/m ²
Farben		16,7M Farben
Betrachtungswinkel		Horizontal: 178° / Vertikal: 178°
TV-Funktion	Kanäle	DVB-S/S2: 6000 ATX + DVB-T/C: 3000
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input DC 12V	1x
	RJ45	1x
	AV / L / R	1x
	HDMI	2x
	USB 5V/500mA	2x
	Optical Out	1x
	TV1 DVB-S/S2	1x
	TV2 DVB-C/T2HD	1x
	CI+ Slot	1x
	Kopfhörer	1x
Bluetooth / WLAN		Antennen sind integriert
WLAN		WLAN: 802.11b/g/n/ac, 2,4GHz & 5GHz 2,4GHz: max. 17dBm / 5GHz: max. 14dBm
Bluetooth		Bluetooth: V.5.0 / max. 6dBm
USB-Formate		FAT32 / Max. 1TB: AVI / MP4 / MPEG / MPG / MOV / MKV / VOB / JPG / JPEG / BMP / PNG / MP3 / AAC
Smart-TV-Oberfläche		webOS 2.0s (Version 8.1.0 oder höher) - automatische Updates
OSD Sprache		Deutsch, Englisch usw.
AUDIO Ausgang		2x 3W
Gewicht (inkl. Standfuß)		2,15Kg
Gewicht komplett		3,20Kg
Leistungsaufnahme MAXIMAL		<36W
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0mg / Nein
VESA		100 x 100mm
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		504 x 81 x 306 mm
Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm		526 x 153 x 327 mm

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.