


24"(60cm) LED TV DC 12V

mit DVB-T2HD, DVB-S2, DVB-C, CI+Slot und Aufnahmefunktion

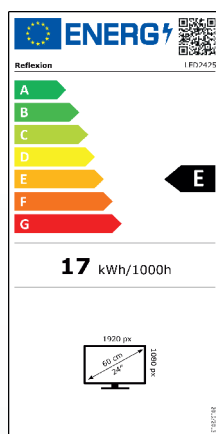

Leistungsübersicht

- Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Helligkeit: 180cd/m²
- Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit: 60Hz / 20ms, 16,7 Mio. Farben, Bildformat 16:9
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten, OSD mehrsprachig
- Anschlüsse: DC IN (12V), VGA, PC-Audio (3,5mm), Scart, TV1 (DVB-S/S2), TV2 (DVD-C/T2HD) COAX OUT (Digitaler Audio-Ausgang), HDMI (ARC fähig), USB (5V / 500mA), CI+Slot, Kopfhörer-Ausgang (3,5mm), Mini YPbPr (3,5mm), Mini AV
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil (AC: 230V), Autoadapter (DC: 12V) Standfuß (links / rechts), DVB-T Antenne (passiv), VESA Schrauben, Bedienungsanleitung
- Gewicht Gerät (inkl. Standfuß): 2,15 kg / Gewicht komplett: 3,40 kg / VESA: 100 x 100
- Abmessungen ohne Standfuß: (B / T / H) 550 x 88 x 336 mm / mit Fuß: 550 x 142 x 369 mm

EAN 4260664981800 / VPE 1

Gerätetyp		LED2425
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SDR)		E
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SDR)		17,2W
Leistungsaufnahme Standby		< 0,5W
Art des elektrischen Displays		DLED, LCD / LED (Pixel Class 1)
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1920 x 1080
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		60cm / 24 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		15,3dm ²
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		60Hz / 20ms
Eingangsspannung Netzteil	Eingang	AC: 100 – 240V~50/60Hz
	Ausgang	DC: 12V / 3A
Eingangsspannung Gerät		DC 12V / 3A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h) Standard SDR		17,2kWh/1000h
Kontrast		3000:1
Helligkeit (cd/m²)		180cd/m ²
Farben		16,7M Farben
Betrachtungswinkel		Horizontal: 178° / Vertikal: 178°
TV-Funktion	Farbsystem	PAL / SECAM
	Kanäle	100 / 600 (T/C) / 3000 (S)
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000
Anschlüsse	Power Input DC 12V	1
	VGA	1
	PC AUDIO	1
	SCART	1
	TV1 (S2)	1
	TV2 (T2HD/C)	1
	COAX	1
	HDMI (ACR)	1
	USB (DC 5V / 500mA)	1
	Kopfhörer (3,5mm)	1
	Mini YPbPr (3,5mm)	1
OSD Sprache		Deutsch, Englisch usw.
AUDIO Ausgang		2x 3W
Gewicht (inkl. Standfuß)		2,15Kg
Gewicht komplett		3,40Kg
Leistungsaufnahme maximal		<36W
Spitzenluminanzverhältnis in %		<76%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0mg / Nein
VESA		100 x 100mm
Maße nur Gerät ohne Fuß: (B/T/H) in mm		550 x 88 x 336 mm
Maße mit Fuß: (B/T/H) in mm		550 x 142 x 369 mm

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.