

14" LCD-Monitor mit DVD-Player

mit DVB-T2 HD Tuner, AV-IN, AV-Out, USB, Micro-SD und integriertem Akku inkl. Gamepad, Game-Disk und 12V-Auto-Adapter



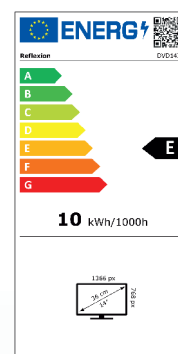
DVD
VIDEO

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

**ANTI
SCHOCK**

DVB-T2
mit HD-TV
für alle öffentlich-rechtlichen Sender

AC/DC
12V

Leistungsübersicht

- 14 Zoll (36cm) 16:9 LCD Bildschirm mit eingebautem DVD-Player
- Monitor um 270° schwank- und drehbar
- Elektronisches Antischocksystem und eingebauter Stereolautsprecher
- Integrierter DVB-T2 HD Tuner für öffentlich-rechtliche Sender (inkl. DVB-Untertitel und EPG)
- PVR-Aufzeichnungen auf USB
- Wiedergabeformate: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R/-RW, WMA, VCD/SVCD und JPEG
- Eingebauter 5000mAh Lithium (Wiedergabezeit: ca. 3 Stunden bei vollem Akku)
- Anschlüsse: DC-IN, Kopfhörerausgang, AV-Out, AV-IN, Micro SD, USB, TV (DVB-T)
- Lieferumfang: Netzteil, 12V-Auto-Adapter, Fernbedienung (inkl. 2x AAA-Batterien) aktive DVB-T-Antenne, Gamepad, Game-Disk, AV-Kabel, Bedienungsanleitung
- Geräte-Maße: (L/T/H): 33,5 x 24 x 3,8 cm
- Gewicht: 1,42 kg

EAN 4260664981374 / VPE 5

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gerätetyp		DVD1424
Hersteller		Reflexion
Energieeffizienzklasse (Standard SD)		E
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)		9,5W
Leistungsaufnahme „Aus“		0,1W
Leistungsaufnahme „Standby“		<0,5W
Art des elektrischen Displays		TFT / LCD
Seitenverhältnis		16:9
Bildschirmauflösung (Pixel)		1366 x 768
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)		36cm / 14 Zoll
Sichtbare Bildschirmfläche		5,34dm ²
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit		50Hz / 21ms
Betrachtungswinkel		Horizontal: 45° / Vertikal: 45°
Kontrast		300:1
Helligkeit (cd/m ²)		120cd/m ²
Netzteil: Strom-Versorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V / 1,5A
Eingangsspannung Gerät		DC: 12V / 1,5A
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)		9,5kWh/1000h
Anschlüsse	DC IN 12V	1
	Kopfhörer (Out)	1
	AV-IN (3,5mm)	1
	AV-OUT (3,5mm)	1
	Micro-SD-Karten-Slot	1 FAT32 / Max. 32GB)
	USB	1 (FAT32 / Max. 32GB)
	USB-Game (Gamepad)	1
	TV (DVB-T2HD)	1
	DVD Laufwerk	1
DVD-Formate		DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, MP3, JPEG, VCD
USB-Formate		AVI, MP4, MPEG, MPG, MOV, MKV, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, WMA, VC1, WMV
Micro-SD-Formate		WMA, MPG, MP3, VOB, AVI, MP4
Stoßfestigkeit		DVD: 3s, VCD/CD: 10s, MP3: 90s
Akku		Lithium: 5000mAh / 7,4V
Wiedergabezeit		Ca. 3,5 Stunden. In Abhängigkeit der gewählten Bild und Toneinstellungen.
OSD Sprache		Deutsch, Englisch, Französisch usw.
Lautsprecher		Max. 2x 2W
Leistungsaufnahme MAXIMAL		<12W
Spitzenluminanzverhältnis in %		< 74%
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten		0mg / Nein
Lagertemperatur		-20°C bis +60°C
Nutzungstemperatur		-5°C bis +40°C
Gewicht (Gerät)		1,42 Kg
Gewicht komplett		2,25 Kg
Geräte-Maße: (B/T/H) in mm (geschlossen)		335 x 240 x 38

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.