

LED ELN-RGBW 840 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06630

Ktl. Nr. 15070704

EAN Nr. 4260654160703

Normen / Norms

DIN EN 60598-1 :2021/A11:2022


DIN EN 60529 :1991/A2:2013/AC:2019-02

DIN EN 55015:2019+A11:2020

DIN EN IEC 63000:2018

DIN EN 61547:2009

DIN EN 62471:2009

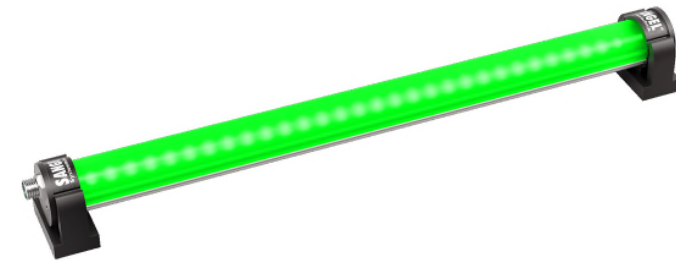


Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power (W/R/G/B)	17,2W / 9,3W / 7,9W / 7,9W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2058lm / 292lm / 732lm / 211lm
Effizienz / Efficiency	78 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI 80
Photobiological Safety	RG-1

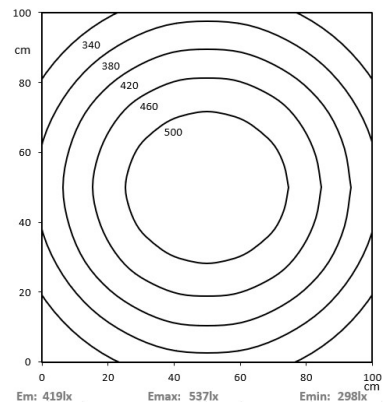

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,46 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +50°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

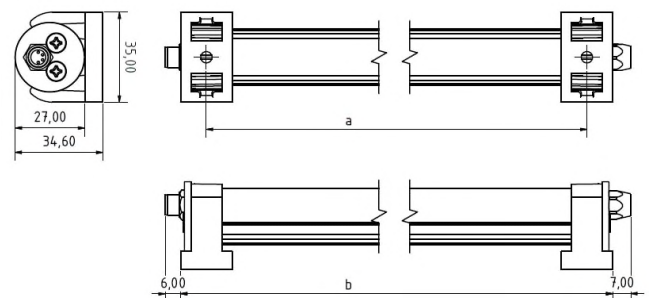

a= 850mm b= 866,5mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

rev.17.12.2024