

# LED LR40-RGBW 365 ESGd-M12-57

Art. Nr. 1-000000-06970

Ktl. Nr. 15070981

EAN Nr. 4260654163735

## Normen / Norms

DIN EN 60598-1 :2021/A11:2022


DIN EN 60529 :1991/A2:2013/AC:2019-02

DIN EN 55015:2019+A11:2020

DIN EN IEC 63000:2018

DIN EN 61547:2009

DIN EN 62471:2009

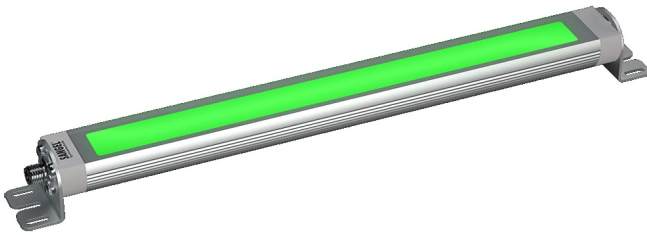


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Netzanschluss / Main Supply | 24 VDC                         |
| Leistung / Power (W/R/G/B)  | 5,7W / 3,1W / 2,6W / 2,6W      |
| Dimmbar / Dimmable          | extern PWM                     |
| Anschluss / Connection Type | Flansch, M12, 5-Pol, A-Codiert |
| Kaskadierbar / Cascadable   | Nein                           |
| Polbild                     |                                |


## Licht / Light

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Bestückt / Fitted With               | LED                         |
| Lichtfarbe / Light Colour            | 5700 K                      |
| Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B) | 589lm / 87lm / 215lm / 60lm |
| Effizienz / Efficiency               | 67 lm/W                     |
| Abstrahlwinkel / Beam Angle          | 100°                        |
| Farbtreue / Colour Rendering         | RA / CRI 80                 |
| Photobiological Safety               | RG-1                        |

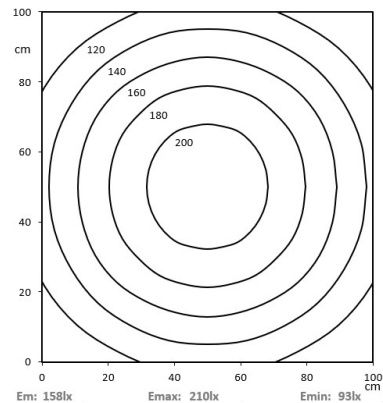

## Mechanik / Mechanics

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Gehäuse / Housing                    | Aluminium     |
| Abdeckung / Cover                    | ESG, Diffus   |
| Befestigung / Fastening              | Drehbar       |
| Gewicht(Netto) / Weight(Net)         | 0,52 kg       |
| Betriebstemperatur / Operating Temp. | -20°C / +50°C |
| Lebensdauer / Lifetime               | min. 60000 h  |
| Zubehör / Equipment                  | Winkel inkl.  |

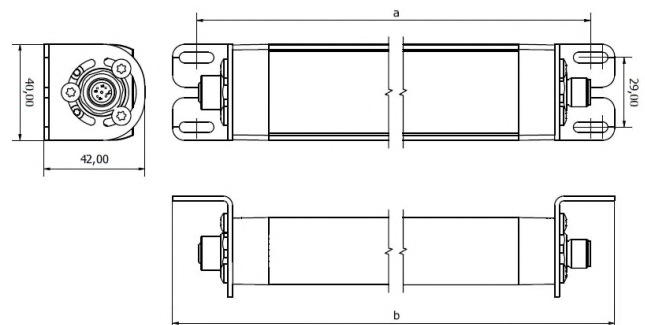

a= 395mm b= 415mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

rev.17.12.2024