

SAL TYP	Kabel / cable Aussendurchmesser/ outline dimension	Litze / wire Aderquerschnitt / diameter of conductors
SAL-12-RXXX-K	Ø4-6mm	0,14-0,5mm ² / AWG 26-21
SAL-12-RXXX-K	Ø6-8mm	0,14-0,5mm ² / AWG 26-21


Dichtung / Sealing



4-6




6-8

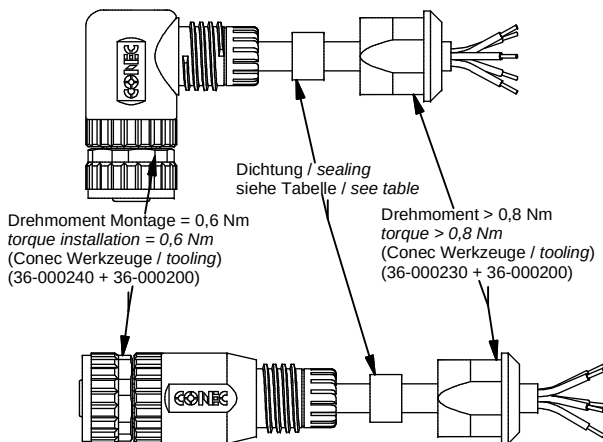

CONEC®
TECHNOLOGY IN CONNECTORS™

D-59557 Lippstadt
Tel.: +49-2941-765-0
www.conec.com

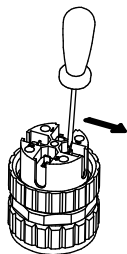

Drehmoment 0,25 Nm /
torque 0,25 Nm



Schraubverbindung PIN 5 /
screw connection pos 5
(Nur bei 5 pol. Version /
only on 5 pos. version)

Gehäuse gewinkelt kann auf 90°
versetzten Positionen montiert werden.
*Housing angled is mountable
in 90° angular degree positions.*

