

Sicherungshalter Fuse holder

350.000
DC



Für Type Standard - Printmontage
For Type Standard - PCB mounting




Spannung
Voltage

80 V

Strom
Current

max.: 30 A

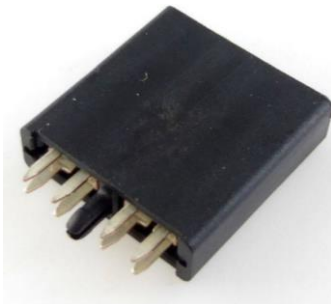

Spezifikationen / Specification

Gehäuse / Housing:

PA66 UL94V-0

Kontaktmaterial / Contactmaterial:

2 x 4 Pin:

Kupferlegierung, versilbert /
Copper alloy, silver plated

Einsatzbereich / Field of applications:

Gedruckte Schaltungen / Printed circuits

Betriebstemperatur / Operating temperature:

-40 °C bis / to +85 °C

Kompatibilität / Compatibility:

Beliebig bestückbar mit jeder Automotive
Stecksicherung Typ Standard von 1A bis 30A,
ESKA 340.017 bis 340.033 (nicht im
Lieferumfang enthalten) /
Can be equipped with any automotive fuse with
type standard from 1A to 30A,
ESKA 340.017 to 340.033 (not included)

Lötbarkeit gemäß / Solderability according to: 60068-2-20




Schutzgrad / Degree of protection:

IP20

Farbe / Colour:

Schwarz / Black

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = Industrieverpackung (lose) /
100 pcs. = Industrial packaging (bulk)

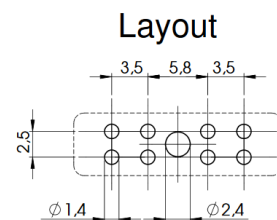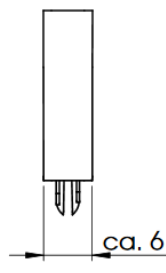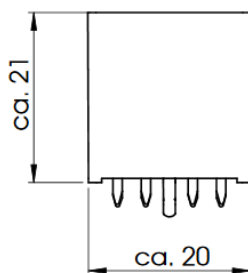

Montagebeispiel mounting example

