

Sicherungshalter Fuse holder

390.001
DC



Für Type Mini - Einpressmontage
For Type Mini – Press-fit mounting



 
Spannung
Voltage **60 V**

Strom
Current **max.: 30 A**


Spezifikationen / Specification



Fuse e.g.
ESKA 341.131




Gehäuse / Housing:	PA66 UL94V-0
Kontaktmaterial / Contactmaterial:	Kupferlegierung, verzinkt / Copper alloy, tin plated
Einsatzbereich / Field of applications:	Gedruckte Schaltungen / Printed circuits
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-40 °C bis / to +85 °C
Kompatibilität / Compatibility:	Beliebig bestückbar mit jeder Automotive Stecksicherung Typ Mini von 2A bis 30A, ESKA 341.120 bis 341.133 (nicht im Lieferumfang enthalten) / Can be equipped with any automotive miniature fuse from 2A to 30A, ESKA 341.120 to 341.133 (not included)
Lötbarkeit gemäß / Solderability according to:	60068-2-20
Schutzgrad / Degree of protection:	IP20
Farbe / Colour:	Schwarz / Black
Einpresskraft / Insertion force	40 - 250 N (pro Pin / per pin)

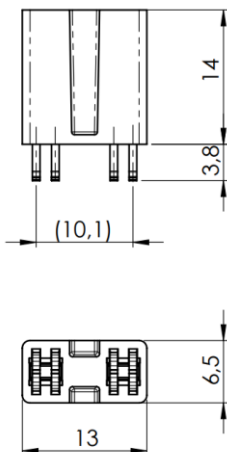

Chemisch Zinn
Bohr-Ø = 1,6 (-0,03)
Endloch-Ø = 1,475 (±0,05)

HAL
Bohr-Ø = 1,6 (-0,03)
Endloch-Ø = 1,45 (±0,05)

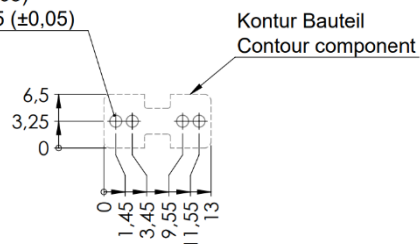

Kontur Bauteil
Contour component

Bohrlochspezifikation / Drill Hole Specification

