

# Offene Sicherungshalter 503.930 / 503.940 Open Fuse-holders AC

# ESKA

the protection company

22,4 x 9,6 x 15,6 mm THT-Version



|                     |       |                  |                       |                                                 |                   |
|---------------------|-------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Spannung<br>Voltage | 250 V | Strom<br>Current | VDE: 10 A<br>UL: 20 A | zul. Verlustleistung<br>Adms. power dissipation | 4 W <sup>1)</sup> |
|---------------------|-------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|



## Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for: 5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links

Montage / Mounting: Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB)

Gehäuse / Housing: Hoch-Temperatur Thermoplaste LCP-UL94V-0 / High temperature thermoplastic LCP-UL94V-0

Abdeckkappe / Cover cap: Thermoplaste LCP-UL94V-0 / Thermolastic LCP-UL94V-0

Lötbarkeit / Solderability: Wave: 260°C / 10s – EN 61760  
Reflow: 260°C / 30s – J-STD-020-D

Anschlüsse / Terminals: Kupferlegierung, lötbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned

Zulässige Umgebungstemperatur / Admissable ambient air temperature: -30°C bis / up to 85°C

Kontaktwiderstand / Contact resistance: < 5 mΩ

Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals: > 10 MΩ

Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals: > 1,5 kV


Schutzgrad / Degree of protection: IP00 / IP20 (Cover)

Farbe / colour: Schwarz / Black

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: Industrieverpackung (lose) / Industrial packaging (bulk) **503.930**  
Auf Rolle gegurtet / Taped and reeled **503.940**

<sup>1)</sup> Kein cURus-Prüfzeichen / No cURus-approval

## Maße / Dimensions:

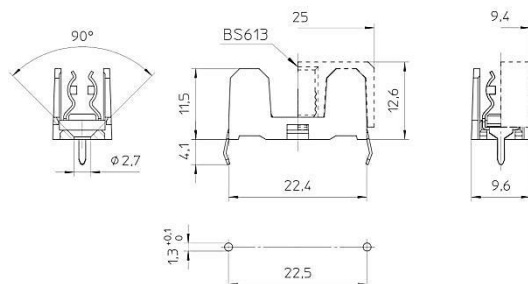

Optional mit Abdeckkappe erhältlich / Optionally available with cover cap:  
**Art.no.: Cover BS613 /**

