

Offene Sicherungshalter Open Fuse-holders

506.000 / 506.100
AC

ESKA

the protection company

24,4 x 9,4 mm




Spannung Voltage	250 V	Strom Current	VDE: 6,3 A UL: 20 A	Zul. Verlustleistung / Adms. Power dissipation	1,6 W
---------------------	-------	------------------	------------------------	---	-------



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for:	5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / Mounting:	Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB)
Gehäuse / Housing:	Thermoplaste UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0
Abdeckkappe / Cover cap:	Thermoplaste UL94 V0 / Thermolastic UL94 V0
Anschlüsse / Terminals:	Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned
Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature	-30°C bis / up to 85°C
Kontaktwiderstand / Contact resistance	< 5 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals	> 10 MΩ
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals	> 1,5 kV
Schutzart / Degree of protection	IP00
Farbe / colour:	Grün / Green
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 Stk. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging

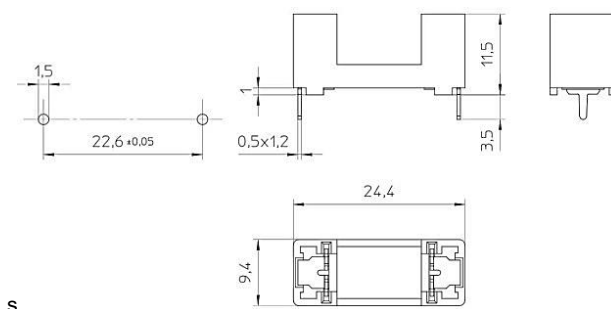

Sicherungshalter auch ohne Kappe erhältlich / Fuse holder also available without cover cap: [506.100](#)

Abdeckkappe auch separat erhältlich / Cover also separately available: [BS232VE](#)

