

Offene Sicherungshalter Open Fuse-holders

509.000 / 509.100
AC


ESKA

the protection company

24,4 x 9,4 mm



Spannung	Strom	VDE:	Zul. Verlustleistung /
250 V	6,3 A		Adms. Power
Voltage	Current	UL:	dissipation
	20 A		1,6 W

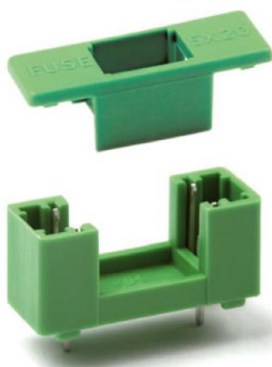

Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for:

5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links

Montage / Mounting:

Leiterplatte / Circuit board

Gehäuse / Housing:

Thermoplaste UL94 V0 /
Thermoplastic UL94 V0

Abdeckkappe / Cover cap: Thermoplaste UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0

Anschlüsse / Terminals:

Kupferlegierung, lötbar verzinkt /
Copper alloy, solderable tinned

Zulässige Umgebungstemperatur /
Admissible ambient air temperature

-30°C bis / up to 85°C

Kontaktwiderstand / Contact resistance

< 5 mΩ

Isolationswiderstand zwischen den Pins /
Insulation resistance between terminals

> 10 MΩ

Spannungsfestigkeit zwischen den Pins /
Dielectric strength between terminals

> 1,5 kV

Schutzgrad / Degree of protection:


IP00

Farbe / colour:

Grün / Green

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

100 Stk. = Industrieverpackung /
100 pcs. = Industrial packaging

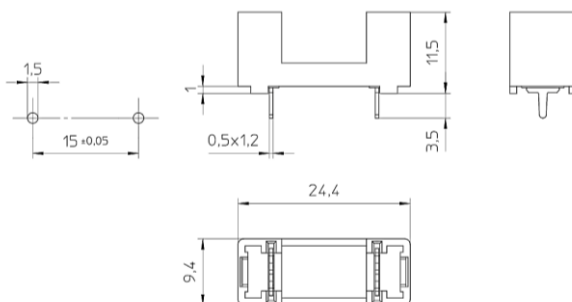

Sicherungshalter auch ohne Kappe erhältlich / Fuse holder also available without cover cap: **509.100**

Abdeckkappe auch separat erhältlich / **Cover** also separately available: **BS232V60VE**

