

Offene Sicherungshalter 509.200

Open Fuse-holders AC



24,4 x 9,4 mm



Spannung	250 V	Strom	VDE: 6,3 A	Zul. Verlustleistung /	
Voltage		Current	UL: 20 A	Adms. Power dissipation	1,6 W



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for:

5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links

Montage / Mounting:

Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB)

Gehäuse / Housing:

Thermoplaste UL94 V0 /
Thermoplastic UL94 V0

Abdeckkappe / Cover cap: Thermoplaste UL94 V0 / Thermolastic UL94 V0

Anschlüsse / Terminals:

Kupferlegierung, lötlbar verzinkt /
Copper alloy, solderable tinned

Zulässige Umgebungstemperatur /
Admissable ambient air temperature

-30°C bis / up to 85°C

Kontaktwiderstand / Contact resistance

< 5 mΩ

Isolationswiderstand zwischen den Pins /
Insulation resistance between terminals

> 10 MΩ

Spannungsfestigkeit zwischen den Pins /
Dielectric strength between terminals

> 1,5 kV


Schutzgrad / Degree of protection:

IP00

Farbe / colour:

Grün / Green

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 Stk. = Industrieverpackung (lose) /
100 pcs. = Industrial packaging (bulk)

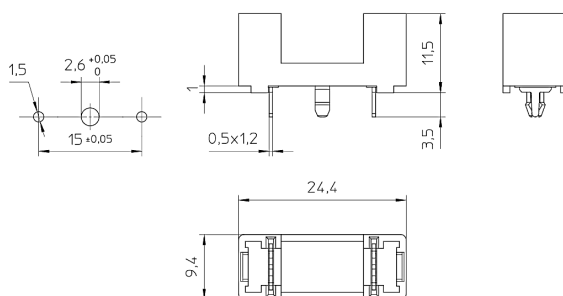

Abdeckkappe separat erhältlich / Cover separately available: **BS232VE**

