


Heizungsventilator - Mono Set TX-302

für Heizungen 50-70cm



- Schnelle und einfache Installation
- Reduziert die Energiekosten
- Passt zu den meisten Heizkörpern und Konvektoren
- $\leq 1W$ Niedriger Stromverbrauch
- $\approx 35m³/h$ Hoher Luftstrom
- $<20dB$ Niedriger Geräuschpegel
- Automatisches Ein- und Ausschalten über Temperatursensor
- Anschluss von bis zu 3 Geräten (1x TX-302, 2x TX-303)

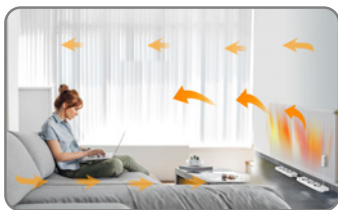

- Ermöglicht Ihnen, die Temperatur Ihrer Heizungsanlage zu senken und Energie und Geld zu sparen
- Heizt Ihre Räume im Handumdrehen auf
- Sehr geringer Stromverbrauch
- Einfach zu installieren und passt auf die meisten Warmwasserheizkörper und Konvektoren aus Stahl
- Automatisches Ein-/Ausschalten dank integriertem Temperatursensor
- Superleise bei optimiertem Luftstrom


Technische Spezifikationen:

- Energieverbrauch: $\leq 1 W$
- Externes Ladegerät: Eingang: AC100–240 V~50/60 Hz; 0,4 A max.; Ausgang: DC5V/2A
- Luftstrom: 24-25cfm / 34-35m³/h
- Lüftergeschwindigkeit: 1800 U/min
- Geräuschpegel: $< 20 dB$
- Temperatursensor: Ein: 35° C; Aus: 25° C
- Arbeitstemperatur: -20 - 85 °C; RH weniger als 80 % (keine Kondensation)
- Lagertemperatur: -40° C - +85° C
- Gewicht: 0,32 kg
- Abmessungen (L x B x H): 34,5 x 7,0 x 2,5 cm
- Material: ABS + PC

Kompatibilität: Heizungsventilator - Erweiterung TX-303

Verpackungsinhalt:

- 1x Main Unit, 1x Temperatursensor,
- 1x Netzteil (EU&UK), 1x Gebrauchsanleitung

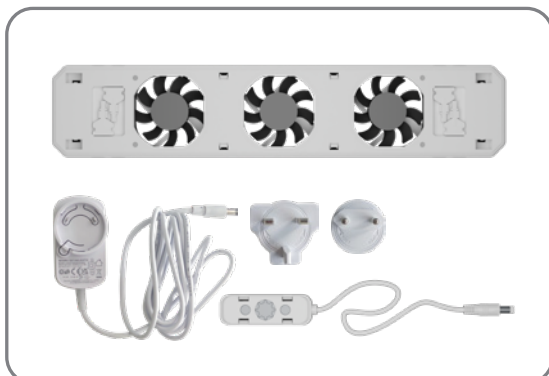

Artikelnummer: 5214

