

MAXTRACK[®]

8K HDMI[®] Verstärker C 235 HL Benutzerhandbuch



Einleitung:

Dieser Repeater kann eine Signalverbesserung durch Signalentzerrung und Reorganisation realisieren, so dass das Signal über eine größere Entfernung übertragen werden kann. Dieser Repeater unterstützt Auflösungen bis zu: 7680x4320/60Hz.

Merkmale:

- Unterstützung von CEC
- Unterstützt 3D-Videoformat
- Unterstützt bis zu 7680x4320/60Hz

Zubehör:

1 x 8K Verstärker

Betrieb und Anschluss:

1. Schließen Sie die HD-Quelle mit einem HDMI-Kabel an den Eingang des Repeaters an.
2. Schließen Sie das Display mit einem HDMI-Kabel an den Ausgang des Repeaters an.



Transmedia Kabelverbindungen GmbH,
Profilstr. 11, D-58093 Hagen
E-Mail: info@transmedia-germany.de

Spezifikationen:

HDTV-Auflösung: bis zu 8K/60Hz

Unterstützt Audioformat: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/
Dolby-AC3/DSD

Unterstützt Videoformate: 8/10/12bit Deep Color

Maximale Baudrate: 4x12Gbps

Länge des Eingangskabels: ≤15m, AWG24 HDTV Standardkabel

Länge des Ausgangskabels: ≤10m, AWG24 HDTV-Standardkabel


Betriebstemperaturbereich: (-15 bis +45°C)

Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb: 5 bis 90%RH (keine Kondensation)

Abmessung (LxBxH): 52x25x14 mm

Gewicht: 15g

Anschlussschema:

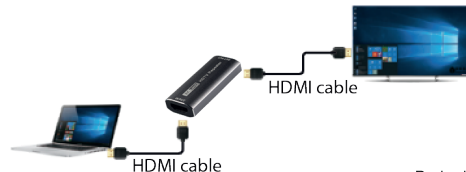

Revised 0
2024