

T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST

Robust und ressourcenschonend: Der T 11/1 Classic Adv Re!Plast besteht zu 60 % aus Rezyklat* und bietet eine hohe Saugleistung. Im Lieferumfang enthalten: 12 m langes, steckbares Netzkabel.



Bestell-Nr. 1.527-213.0

- Besonders nachhaltiges Produkt mit 60 % Rezyklatanteil
- Robust, langlebig und wirtschaftlich
- Steckbares Netzkabel

Technische Daten

EAN-Code		4066529107657
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	850
Behälterinhalt	l	11
Behältermaterial		Kunststoff mit Rezyklatanteil
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Farbe		schwarz
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	385 × 285 × 385

Ausstattung

Behältermaterial		Kunststoff mit Rezyklatanteil
Kabelhaken		■
Steckbares Netzkabel		Standard
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Saugschlauch	m	2
Krümmern		Kunststoff
Saugrohr	Stück × m	3 × 350 / Kunststoff
Umschaltbare Bodendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
Permanent-Filterkorb		Vlies
■ Im Lieferumfang enthalten.		

* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehör.



Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % Rezyklatanteil

- Herstellung mit reduziertem Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Der Einsatz von Rezyklat reduziert das Aufkommen von CO₂-Emissionen.
- Innovatives, langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.



Geringes Gewicht

- Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
- Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb.
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Steckbares Netzkabel

- Problemloser Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
- Reinigung kann ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
- Keine unnötigen und hohen Servicekosten.


ZUBEHÖR VON T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST 1.527-213.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 11/1	1	2.889-341.0	Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Geeignet für alle Trockensauger T 11/1 Classic von Kärcher.	■
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 1 Stück, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Motorschutzfilter, 3 Stück, BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
HEPA Filter				
Set HEPA-14 für T 11/1 Classic	4	2.889-310.0	HEPA-14-Filter-Set, bestehend aus dem hochwirksamen HEPA-14-Filter sowie dem zugehörigen Hauptfilterkorb.	□
HEPA-14-Filter für T 10/1 und T 11/1	5	2.889-293.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, T, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip Classic, Zubehörseite Konus	6	2.840-040.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Classic-Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-Classic-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm	7	6.907-496.0	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff mit DN 35-Anschluss.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm	8	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden	9	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Kunststoff				
Saugrohr, T, DN 35, Länge 350 mm, Kunststoff, Geeignet für: T 7/1 Classic, T 11/1 Classic	10	5.481-010.0	Das Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge 350 mm) ist für Trockensauger von Kärcher geeignet.	■
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, T, DN 35, Länge 480 mm, Edelstahl, Geeignet für: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	11	2.643-464.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 480 mm). Für Trockensauger von Kärcher.	□
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche sonstige				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip Classic, Klickverschluss	12	2.889-100.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Classic-Trockensaugern.	■
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	13	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	14	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST
1.527-213.0

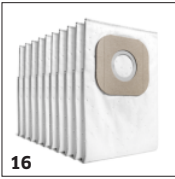

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	15	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	16	6.904-084.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	☐

☐ Mögliches Zubehör.