

Hauptmerkmale

- 3 Seiten rahmenlos
- USB 3.2 Hub
- HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge
- SuperClear® IPS-Technologie
- Ergonomischer Standfuß
- 100Hz variable Synchronisation
- Hardware-Blaulichtfilter

250 cd/m²

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



3.2

USB-HUB



SuperClear® IPS

PANEL



2 x 2 Watt


LAUTSPRECHER



Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2408A ist ein 3 Seiten rahmenloser 24 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2408A gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2408A kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, VGA und USB 3.2-Eingängen das Business-Profipaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse

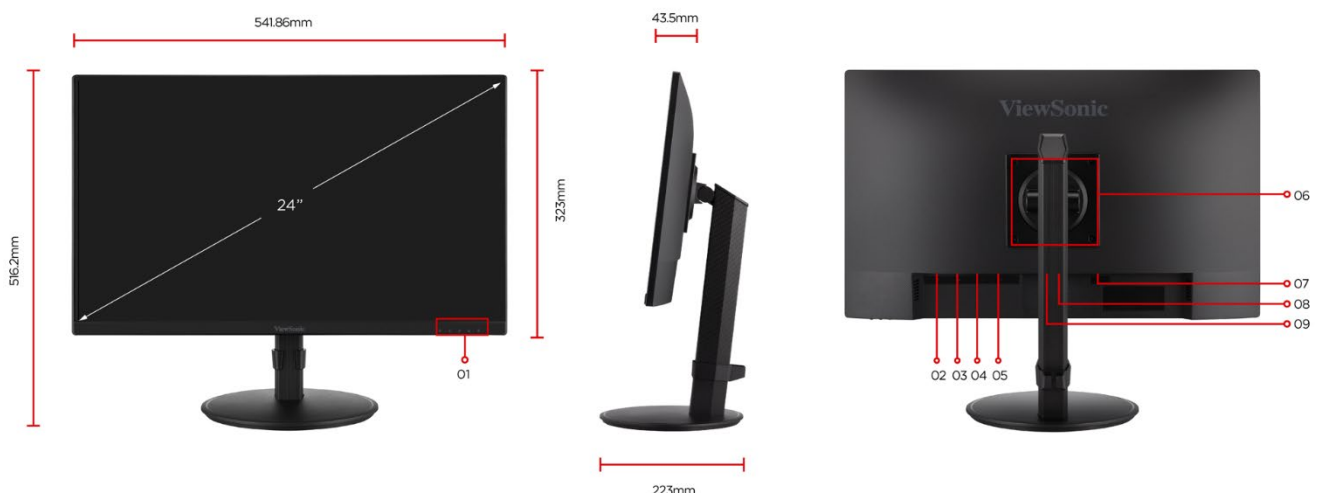

01. Menu Control Panel
02. Display Port
03. HDMI

04. VGA
05. Audio Out
06. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

07. Power In
08. USB 3.2 Downstream*2
09. USB 3.2 Upstream

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2408A (VS19713)	
Bild diagonale	60,452 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	527mm x 297mm
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio. 99% SRGB
EINGÄNGE	
VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)
HDMI / Version	1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)
DisplayPort / Version	1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA)
HDCP	1,4
AUDIO	
Lautsprecher	2x 2 Watt
Audio-Out	1x (3,5mm)
FEATURES	
100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung	
ERGONOMIE	
Neigen	-5°/+28°
Drehen	360° (+/-180°)
Rotieren (Pivot)	180° (+/- 90°)
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG	
Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	16 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	14 Watt
Verbrauch ECO (min.)	12 Watt
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	17
Energieeffizienzklasse	E
ZERTIFIZIERUNGEN	
Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend
LIEFERUMFANG	
VG2408A	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
USB-Kabel	1x v3.2 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (inkl. Standfuß)	542 x 386 bis 516 x 223 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	542 x 323 x 44 mm
Abmessungen Karton	609 x 398 x 172 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,2 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,2 Kg
Versandgewicht	6,8 Kg
VERPACKUNGSMATERIALIEN	
Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 680 g	
Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5 g	
Polyschaum x2 – EPS, 350 g	
Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55 g	
PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 16 g	
SONSTIGES	
Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702410 4
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 25.06.2024