



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Schauen Sie nicht direkt in das Objektiv des Projektors, während das Gerät in Betrieb ist, um Ihre Augen nicht zu schädigen.
2. Dieser Projektor ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie ihn von Regen, Feuchtigkeit und anderen Gegenständen, die Flüssigkeit enthalten, wie z. B. Vasen, fern.
3. Um eine Verstopfung der Projektorentlüftung zu vermeiden, decken Sie den Projektor bitte nicht mit einem Tuch, Teppich oder anderen Materialien ab.
4. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
5. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 Grad Celsius und 40 Grad Celsius. Unter oder über dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigt werden.
6. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
7. Nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.
8. Verwenden Sie keine anderen als die Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.

Einführung der Schnittstelle



HDMI-Eingang



Micro-SD-Kartensteckplatz



5V2A

Typ-C-Steckplatz



Typ-C-Eingang



AUX



Netzschalter



Links



Rechts



OK




Eingang



Rücklauf

Einführung in die Fernsteuerung

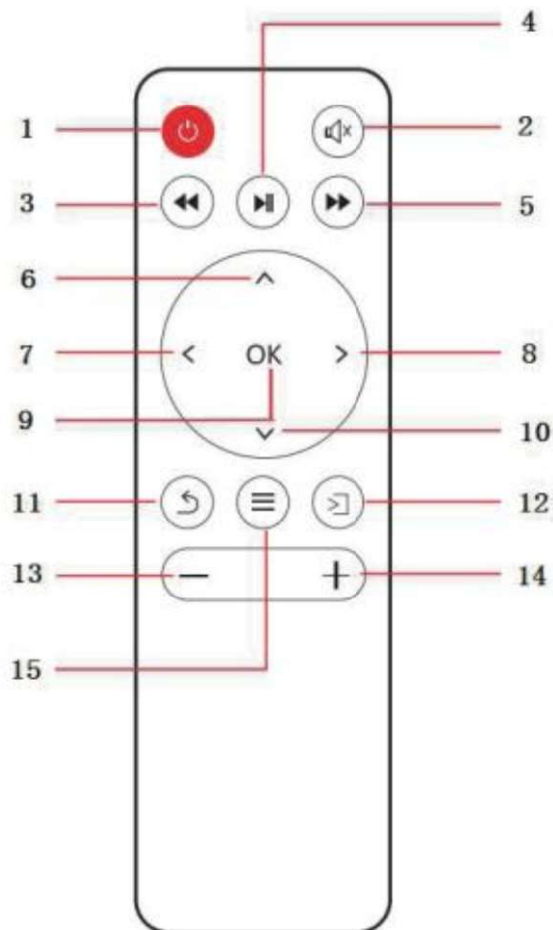

- 1.einschalten/ausschalten
- 2. die Taste Stummschaltung
- 3. die Taste "Zurückspulen"
- 4. abspielen/pausieren
- 5. die Taste für den schnellen Vorlauf
- 6. die Taste Auf
- 7. linke Taste
- 8. rechte Taste
- 9. die Schaltfläche OK
- 10.Ab-Taste
- 11.Rücklauftaste
- 12.Signalquelle
- 13.Lautstärketaste unten
- 14.Lautstärketaste oben
- 15. menü/kurzbefehl

*HINWEIS:

1.Um einen Stromausfall zu vermeiden, sollten Sie bei der Verwendung der Fernbedienung alte und neue Batterien nicht mischen.


2.Um Korrosion durch auslaufende Batterien zu vermeiden, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

3.Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie bitte den Signalgeber der Fernbedienung auf das Infrarotsignal-Empfangsfenster des Projektors aus.

Betriebsanleitung

1. Vorbereitung vor dem Einschalten

Schließen Sie den Netzadapter wie unten gezeigt an den Projektor an.

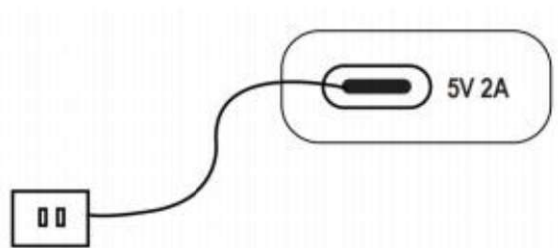

2. Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter am Projektor oder die Taste  auf der Fernbedienung, um den Projektor zu starten.



3. Wenn Sie den Projektor einschalten

Nach dem Einschalten des Projektors wird für ca. 2-5 Sekunden der Startbildschirm angezeigt, bevor der Multimedia-Bildschirm erscheint.

4. Schwerpunkt

Stellen Sie den Projektor waagrecht vor die Projektionsfläche oder die Wand. Stellen Sie das Trapezrad ein, bis das Bild klar erscheint.


Einführung in den Projektoranschluss

*Kann mit mehreren Geräten und Anwendungen verbunden werden.

Drücken Sie die Taste , um auf die Signalquelle zuzugreifen, und wählen Sie die gewünschte Quelle aus den unten beschriebenen Verbindungen aus.

1. Multi-Media-Anschluss


Über den USB-Typ-C-Ausgang können Sie Ihr Smartphone über ein USB-Typ-C-Kabel mit dem Projektor verbinden und eine gespiegelte Leinwand von Ihrem Gerät projizieren.

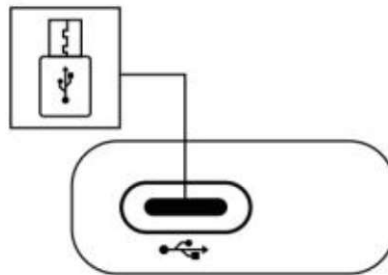

Hinweis: Drücken Sie die OK-Taste am Gerät oder die OK-Taste der Fernbedienung, um die Spiegeldrehung ein- oder auszuschalten.

2. HDMI-Anschluss


Über den HDMI-Anschluss können Sie einen Computer oder ein anderes Gerät mit einem HDMI-Kabel anschließen. Wählen Sie nach dem Anschluss die Signalquelle "HDMI".

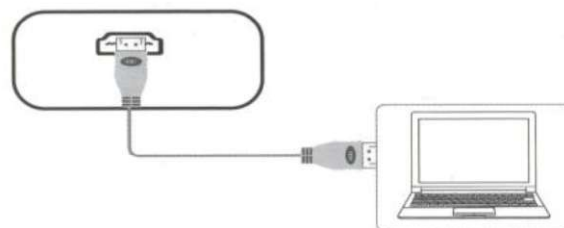

Multimedia-unterstütztes Format

Multi medien	Audio-Unterstützung	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Fotounterstützung	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Video-Unterstützung	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-Book	TXT

SD-Karten-Funktionen

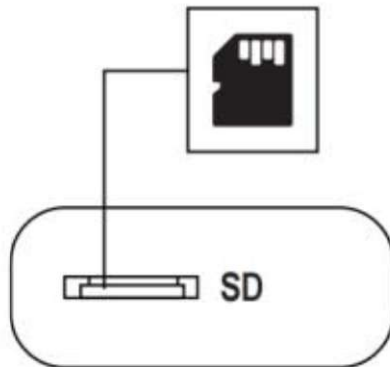

1. Wählen Sie den Inhalt, den Sie anzeigen möchten: Film, Musik, Foto oder Text.



2. Wählen Sie die Datei aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie

▶|| sie anzuzeigen oder zu stoppen.



Unterstützt Dateien:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Menü-Einstellungen

1. Untermenü Bild

Benutzerhandbuch für die Fernbedienung: Drücken Sie die Taste "≡", um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie dann die Taste "◀/▶", um das Untermenü "Bild" aufzurufen. Drücken Sie dann die Taste "▼/▲", um das Programm auszuwählen, das Sie einstellen möchten. Drücken Sie schließlich "OK", um die Einstellungen zu übernehmen.

Sie können den Bildmodus, die Farbtemperatur, das Seitenverhältnis und die Rauschunterdrückung auswählen.

2. Untermenü Zeit

Drücken Sie die "≡"-Taste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie dann die Taste "◀/▶", um das Untermenü "Zeit" auszuwählen. Wählen Sie dann mit der Taste "▼/▲" die Option die Punkte, die Sie anpassen möchten, und drücken Sie schließlich "OK", um die Einstellungen zu übernehmen.

In den Einstellungen können Sie die Zeit, die Ausschaltzeit, die Einschaltzeit, die Schlafzeit und den automatischen Schlaf wählen.

3. Untermenü Ton

Drücken Sie die Taste "≡", um das Hauptmenü aufzurufen, und drücken Sie dann die Taste "◀/▶", um das Audio-Untermenü auszuwählen. Wählen Sie dann mit der Taste "▼/▲" die Punkte aus, die Sie anpassen möchten. Drücken Sie abschließend "OK", um die Einstellungen zu übernehmen. Sie können zwischen Klangmodus, Balance, automatischer Lautstärke und Surround Sound wählen.

4. Untermenü Option

Drücken Sie die Taste "≡" auf der Fernbedienung und anschließend die Taste "◀/▶", um das Untermenü aufzurufen. Drücken Sie dann die "▼/▲"-Taste, um das Programm auszuwählen, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie dann "OK", um die Einstellungen zu übernehmen. Sie können die OSD-Sprache, das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, das Umdrehen, den OSD-Timer und das Software-Upgrade auswählen.

5. Anweisung des Anzeigemenüs


Sie können den Inhalt über das Anzeigemenü steuern.



Stromversorgung durch tragbares Ladegerät

Unterstützt die Stromversorgung durch ein tragbares Ladegerät mit einem 5V/2A-Ausgang.

Schließen Sie den Typ-C-Anschluss des Projektors mit einem Typ-C-Kabel an den 5V/2A-Ausgang des tragbaren Ladegeräts an, um den Projektor zu laden.

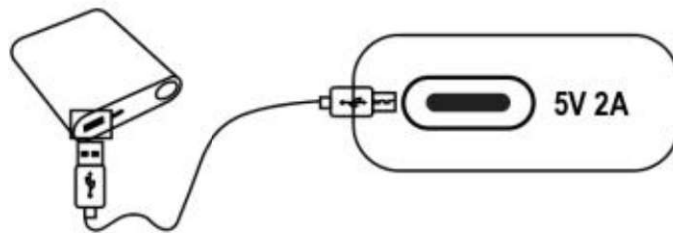

Technologische Merkmale

Bildgebungstechnologie:

TFT/LCD Kontrast: 800:1

Unterstützte interpolierte Auflösung: 1920x1080pixels

Lichter: 15 ANSI Lichter

Lebensdauer der LED: 30000Stunden

Fokus-Modus: Manuell

Projektionsabstand: 1.2-2.5m

Projektionsgröße: 35-60 Zoll

Projektor-Verhältnis: 1.6:1

Farbe: 16.7M

Verbrauch: 18W

Video Format: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Audio Format: MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Fotoformat: JPEG/BMP/PNG/GIF

E-book: TXT

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu