


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | 2412-sscw                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung         | Taurus2 Gummi-Kupplung KD fb SH DW IP54 (schwarz)                                                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktkupplung Serie TAURUS2 - Gummi mit Klappdeckel<br>Farbe (Haube/Ring/Deckel): schwarz/schwarz/schwarz, mit Dichtwulst<br>Material (Haube/Kontaktträger): TPE/PA6<br>Schutzkontaktsystem: franz./belg. mit Shutter 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399469459                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettogewicht        | 0,094 kg                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsmenge    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mindestbestellmenge | 200                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| ETIM 9.0                            | EC001327           |
| Ausführung                          | Schutzkontaktstift |
| Werkstoff                           | Gummi              |
| Werkstoffgüte                       | Thermoplast        |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | Ja                 |
| Schutzart (IP)                      | IP54               |
| Steckrichtung                       | gerade             |
| Anschluss technik                   | Schraubklemme      |
| Farbe                               | schwarz            |
| Polzahl                             | 3                  |
| Nennspannung                        | 250 V              |
| Nennstrom                           | 16 A               |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| K (Kabel Ø)         | 6-13 mm     |
| Leitung flexibel    | 1-2,5 mm²   |
| Kontaktschrauben    | 80 Ncm      |
| Gehäuseschrauben    | 110 Ncm     |
| Zugentlastung       | 110 Ncm     |
| Abmantellungs-länge | 30 mm       |
| Abisolierlänge      | 7 mm        |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |

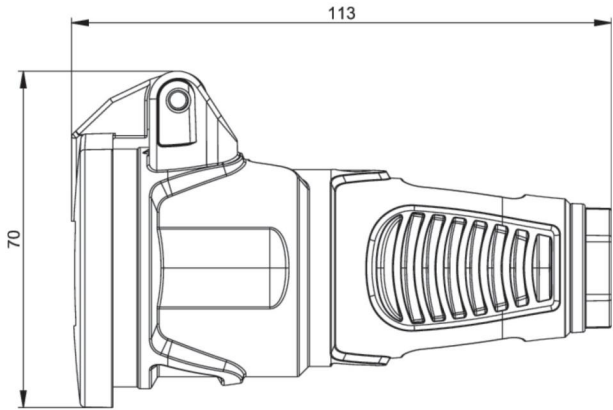

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=2412-sscw>

