


Artikel-Nr.	05721-ss
Bezeichnung	Schutzkontaktstecker 2SL IP54 schwarz Serie TopTaurus2
Langbeschreibung	Schutzkontaktstecker Serie TopTaurus2 Farbe: schwarz, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube Schutzkontaktsystem: zweifaches Erdungssystem 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399490262
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,100 kg
Verpackungsmenge	20
Mindestbestellmenge	200

ETIM 9.0	EC000242
Ausführung	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Schutzkontakt	Erdungsclips
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Ja

K (Kabel Ø)	6-14 mm
SW	21 mm
Leitung flexibel	0,75-2,5 mm²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
IK-Code *)	IK10



*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.

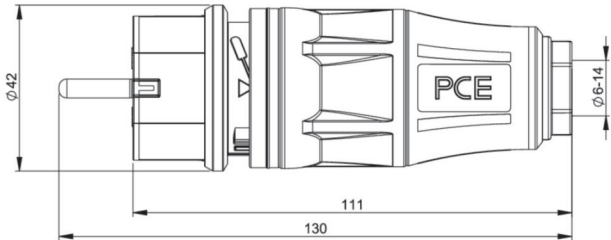



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=05721-ss>