


Artikel-Nr.	25730-ssc
Bezeichnung	Schutzkontaktkupplung nat SH LED IP20 schwarz Serie TopTaurus2
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 Farbe: schwarz, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube LED Betriebsspannungsanzeige Schutzkontaktsystem: österr./deutsch mit Shutter 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP20
GTIN (EAN)	9003399620454
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,111 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	200

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6-14 mm
SW	21 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C

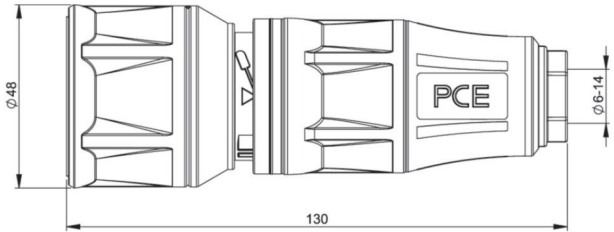

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=25730-ssc>

