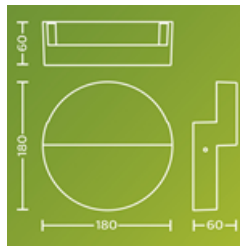
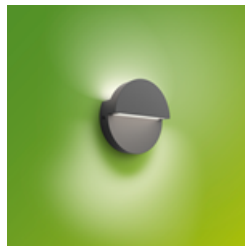


Produktdatenblatt

Philips Outdoor Ultra-Efficient Valor Wandleuchte 2x4.3W, 2700 Kelvin, 800 Lumen, IP44, anthrazit

Philips ultraeffiziente Außenleuchten nutzen bahnbrechende Technologien, um Kohlenstoffemissionen, Materialabfälle und den Energieverbrauch zu reduzieren. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden halten die ultraeffizienten Leuchten doppelt so lange wie standardmäßige Philips LED-Außenbeleuchtung und verbrauchen nur halb so viel Energie.

Technische Daten

Max. Wattage	4.3
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP44
Volt	240
Lumen	800
Kelvin	2700

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.51
Artikel mit Verpackung / kg	0.57

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169351257
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004140601
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	18.0	6.0	18.0
Verpackung in cm (H/B/T)	19.5	19.5	7.5

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Gartenlampe
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 12.12.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.