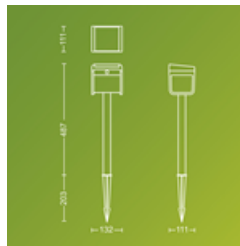


Produktdatenblatt

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Ezra Sockelleuchte 1.8W, Tageslicht- und Bewegungssensor, 3000 Kelvin, IP44, schwarz

Die ultraeffizienten LED-Außenleuchten von Philips sind für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen konzipiert. Genieße den Aufenthalt im Freien mit der überragenden Leistung und dauerhaften Qualität der Philips LED-Außenleuchten.

Technische Daten

Max. Wattage	1.8
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	250
Kelvin	3000

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169362123
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004631901
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.60
Artikel mit Verpackung / kg	0.88

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	69.0	11.1	13.2
Verpackung in cm (H/B/T)	37.5	18.5	14.5

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Sockel
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 12.12.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.