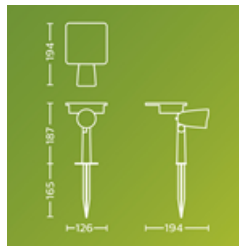


Produktdatenblatt

Philips Outdoor Solar Ashlyn Wand- und Sockelspiessleuchte 1.4W, Tageslicht- und Bewegungssensor, 2700 Kelvin, 150 Lumen, IP44, schwarz

Die solarbetriebenen LED-Außenleuchten von Philips sind so konzipiert, dass sie unter allen Wetterbedingungen zuverlässig funktionieren. Genieße deinen Außenbereich mit leistungsstarken, langlebigen, hochwertigen und energieeffizienten Philips LED-Leuchten.

Technische Daten

Max. Wattage	1.4
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	150
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169362246
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004632501
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.35
Artikel mit Verpackung / kg	0.50

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	35.2	19.4	12.6
Verpackung in cm (H/B/T)	21.5	11.5	15.0

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	Nicht zutreffend
-----------	------------------

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Garten Spot
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	



Ausstellungsdatum: 12.12.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.