


Produktdatenblatt

PHILIPS

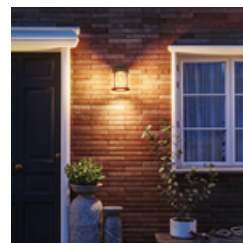

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Geri Wandleuchte rund 2,9W, Speziallampe austauschbar, Tageslicht- und Bewegungssensor, 2700 Kelvin, 470 Lumen, IP44, schwarz

Entdecke die Zukunft der Außenbeleuchtung mit den Philips UltraEfficient Solar-LED-Leuchten – nachhaltig, robust und einfach ideal für dein Zuhause! Diese innovativen Leuchten reduzieren CO₂-Emissionen, Materialabfall und Energieverbrauch, während sie mit einer konstanten Lichtqualität über Stunden hinweg beeindrucken. Perfekt geeignet für deinen Eingangsbereich, sorgen sie nicht nur für Helligkeit, sondern auch für einen eleganten Look. Hergestellt aus hochwertigen Materialien überzeugen die Solar-LED-Leuchten mit extremer Langlebigkeit. Die speziell entwickelte, widerstandsfähige PowerShield-Beschichtung schützt die Gehäusefarben vor dem Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung und sorgt dafür, dass die Leuchten auch nach Jahren wie neu aussehen. Zuverlässigkeit in jeder Umgebung! Mit einer Schutzklasse von IP44 bieten sie effektiven Schutz vor Staub und Spritzwasser – perfekt für den Einsatz im Freien. Und das Beste: Die integrierten Bewegungsmelder schalten die Leuchten automatisch ein, sobald eine Bewegung erkannt wird. So werden du und deine Gäste bei Dunkelheit freundlich empfangen. Dank der Dämmerungsfunktion schalten sich die Leuchten automatisch bei Einbruch der Dunkelheit ein und sorgen selbst an langen Sommerabenden für Sicherheit und Komfort.

Technische Daten

Max. Wattage	3.2
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	470
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169361904
Bestellnummer (EOC)	36190400
12NC	929004633001
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1.35
Artikel mit Verpackung / kg	1.77

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	26.2	22.5	19.3
Verpackung in cm (H/B/T)	31.8	23.5	23.5

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Gartenlampe
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 26.03.2025

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.