


Produktdatenblatt

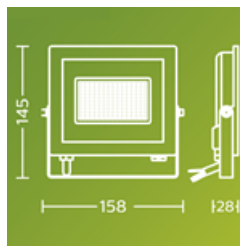

Philips Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois 14W, 3000 Kelvin, 2600 Lumen, IP65, anthrazit

Verbessere die Sichtweite und die Sicherheit zu Hause und spare gleichzeitig Energie und Geld mit den Philips ultraeffizienten Flutlichtstrahlern für den Außenbereich. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einer robusten Pulverbeschichtung versehen, die für eine lang anhaltende Leistung bei jedem Wetter sorgt.

Technische Daten

Max. Wattage	14
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP65
Volt	240
Lumen	2700
Kelvin	3000

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169365308
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004642801
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.35
Artikel mit Verpackung / kg	0.37

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	14.5	2.8	15.8
Verpackung in cm (H/B/T)	16.6	14.2	3.7

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Scheinwerfer
Kabellänge	0.3m
Höhenverstellbar	



Ausstellungsdatum: 12.12.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.