



Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder von dem Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Leuchte von Wärmequellen fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von brennbaren Gasen oder Staub.
- Die Leuchte dient als robuste, kompakte und einfach zu bedienende mobile Lichtquelle und darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die damit verantwortlich umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Laden Sie die Lampe nur mit Originalzubehör.



ACHTUNG:

Wärmeentwicklung. Lampe im Betrieb nicht abdecken.



Blicken Sie nie direkt in das Licht der LED-Arbeitsleuchte, um Augenschäden zu vermeiden.

Blendgefahr! Nie direkt in die Augen von Menschen oder Tieren leuchten!

 
Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle drei Monate auf!




Entsorgung:

Elektroaltgeräte und Batterien enthalten sowohl wertvolle Ressourcen, die durch Recycling weiter genutzt werden können, als auch Schadstoffe, welche bei unsachgemäßer Entsorgung zu großen Umweltproblemen führen können. Aus diesem Grund sind Verbraucher*innen gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Batterien getrennt voneinander ordnungsgemäß im Handel oder den gemeindlichen Sammelstellen zu entsorgen.




Schritt 1

 Schwenken Sie den Haken nach oben.




Schritt 2

 Entfernen Sie die unteren sechs Schraube.




Schritt 3

 Entfernen Sie die untere Abdeckung.




Schritt 4

 Trennen Sie den Verbindungsdraht und entfernen Sie die drei Schrauben.




Schritt 5

 Entfernen Sie die Platine.




Schritt 6

 Entfernen Sie die beiden Schrauben des Bodens.



Schritt 7

 Entfernen Sie den Boden.



Schritt 8

Entnehmen Sie die Batterie und kleben Sie die Anschlusspole ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Entsorgen Sie nun Elektrogerät und Batterie getrennt voneinander im Handel oder den gemeindlichen Sammelstellen.

KUNZER GmbH
Römerstraße 17
D-85661 Forstninnig



KUNZER

Qualität verbindet

PL-3

Arbeitsstrahler mit COB-Technik 3-flügelig, zusammenklappbar




Spezifikationen:

- Lichtstrom: 100%: 2.000 lm
50%: 1.100 lm
30%: 600 lm
- Leuchtdauer: 100 %: 2 Std.
50%: 4 Std.
30%: 10 Std.
- Lichtfarbe: 6.500 K (Tageslichtweiß)
3.500 K (Neutralweiß)
In 3 Lichtstärken einstellbar.
- Ladezeit: 4 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Ion; 4.000 mAh
- Schutzklasse: IP54
- Magnet im Fußteil
- Aufhängehaken oben und unten
- USB-Ladekabel und Adapter zu Stativ PL-S12 im Lieferumfang enthalten

Die rote Anzeige leuchtet grün, wenn die Lampe geladen ist.

Automatischer Energiesparmodus zur Laufzeitverlängerung:

Lichtstrom/Leuchtstufen

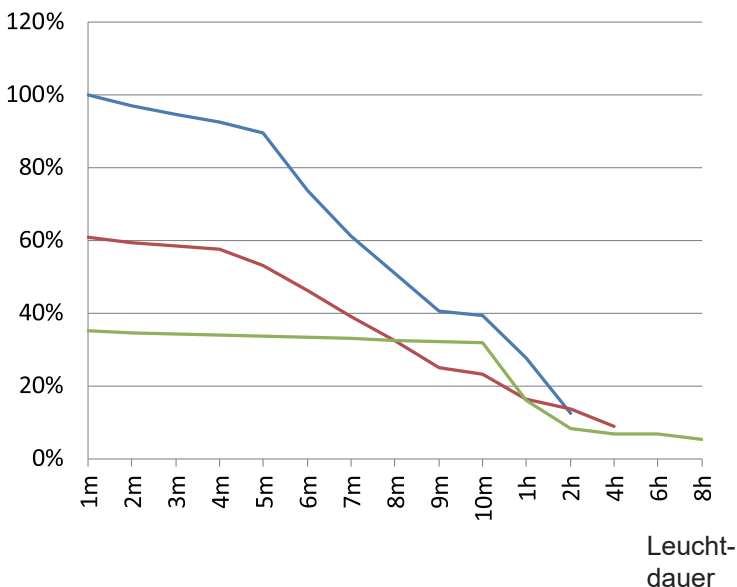

Die volle Lichtleistung wird wieder durch erneutes Drücken des Ein-/Ausschalter erreicht.

Funktionen:

