



Einhell

PROFESSIONAL**Akku-Astschere****GP-LS 18/28 Li T BL-Solo****Art.-Nr.: 3408330**

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825679168

Die Einhell Professional Akku-Astschere GP-LS 18/28 Li T BL-Solo ist ideal für professionelle Gärtner und Hobbygärtner. Sie gehört zur flexibel kombinierbaren Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Für Arbeiten in bis zu 3,8 m Höhe lässt sich der Teleskopstiel von 1 bis 1,6 m verstellen. Der Schneidkopf ist 7-fach schwenkbar. Die Bypass-Klingen aus SK5-Stahl sorgen für effiziente Schnitte an bis zu 28 mm dicken Ästen. Die Astschere hat einen Verriegelungsschalter, eine Klingenabdeckung und einen Gürtelclip. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung




- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Müheloses Schneiden von Ästen mit bis zu 28 mm Dicke
- 2-in-1: Nutzung als handliche Astschere oder als Teleskopschere
- Stufenlos arretierbarer Aluminium-Teleskopstiel (1 - 1,6 m)
- Teleskopschere zum Arbeiten in bis zu 3,8 m Höhe
- Metallhaken zum Herabziehen von abgeschnittenem Geäst
- 7-stufig einstellbarer Neigungswinkel des Schneidkopfs
- Einstellbare Schnittkapazität bei der Nutzung als Handschere
- Bypass-Klingen aus SK5 Stahl für effiziente Schnittarbeiten
- Sauberer, scharfer Schnitt nahe am Ast für optimales Wachstum
- Stabile Abdeckung der Klinge zur sicheren Aufbewahrung
- Verriegelungsschalter für sicheren Transport und Aufbewahrung
- Kugeldrucköler zum einfachen Schmieren der Klinge
- Gürtelclip für optimalen Tragekomfort
- Angenehme Handhabung durch schlanke Bauform und Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|-------|
| - Schnittkapazität | 28 mm |
| - Reduzierte Schnittkapazität | 14 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.11 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.2 |
| - Maße Einzelverpackung | 1545 x 197 x 95 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 1565 x 410 x 300 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 714 1554 1776 |

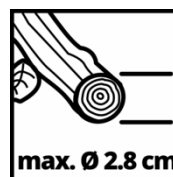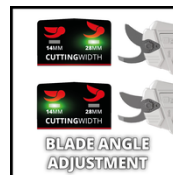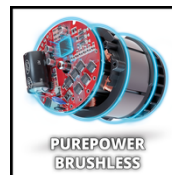

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Schneiden¹
(Stück)

1.5 Ah	1080
2.0 Ah	1450
2.5 Ah	1830
3.0 Ah	2175
4.0 Ah	2900
5.2 Ah	3860
6.0 Ah	4350
8.0 Ah	5800

Testaufbau:

1) Holz - rundes, trockenes Buchenholz Ø 15 mm