



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Schlauchtrommel (Wasser)

GE-HR 18/30-1 Li-Solo

Art.-Nr.: 4173773


Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825682786

Die Einhell Akku-Schlauchtrommel GE-HR 18/30-1 Li-Solo ermöglicht dank des kraftvollen 18 V Power X-Change Akkus ein automatisches Aufrollen eines 30 m langen Gartenschlauchs (12,5 mm / 1/2"). Die Schlauchführung und Reinigungsbürsten sorgen für ein sauberes Einholen des Schlauchs, während der Stopper-Ball für einen automatischen Motorstopp sorgt und Beschädigungen vorbeugt. Die Schlauchtrommel ist UV- und spritzwassergeschützt und kann stationär oder mobil genutzt werden. Die Wandhalterung und die mitgelieferten Hahnverbinder machen die Befestigung und den Anschluss einfach. Die Trommel ist 180° schwenkbar und wird ohne Akku und Ladegerät geliefert. Schlauch mit Gartenspritze ist inklusive.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Für 12,5 mm (1/2") Gartenschläuche von bis zu 30 m
- 2-in-1: stationär und mobil (Schlauchwagen separat erhältlich)
- Gartenschlauch stufenlos ausziehbar
- Schlauchaufwicklung per Knopfdruck
- Automatischer Motorstopp schützt vor Beschädigungen
- Schlauchführung für gleichmäßigen Einzug ohne Knicken
- Bürsten am Einzug zur Reinigung des Schlauchs beim Rückführen
- Trommel um bis zu 180° schwenkbar
- Restwasserablauf in der Schlauchtrommel gegen Nässe im Gehäuse
- Praktische Wartungsklappe zum schnellen Austausch des Schlauchs
- UV- & spritzwassergeschütztes Gehäuse für Witterungsbeständigkeit
- Tragegriff und Griffmulden für einfachen Transport
- Patentiertes Schlauchführungs- und Befestigungssystem
- Verstaumöglichkeit für den Anschluss Schlauch
- Inkl. Wandhalterung zur praktischen Wandmontage
- Inkl. UV-beständigem 30 m Schlauch mit Stopper-Ball
- Inkl. Hahnverbinder 21 mm (1/2"), 26,5 mm (3/4"), 33,3 mm (1")
- Inkl. 1,5 m langen Ø 12,5 mm (1/2") Anschluss Schlauch
- Inkl. Gartenspritze und 3 x Schnellkupplungen mit Aquastop
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

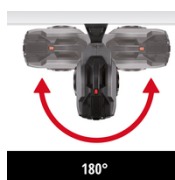

180°




30 m GARDEN HOSE



1,5 m CONNECTION HOSE



MAINTENANCE (OPEN)

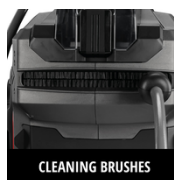

CLEANING BRUSHES



Technische Daten


- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Volt | 18 V |
| - Druckschlauch Länge | 30 m |
| - Druckschlauch Durchmesser | 12.5 mm |
| - Verbindungsschlauch Länge | 1.5 m |
| - Verbindungsschlauch Durchmesser | 12.5 mm |
| - Max. Betriebsdruck | 8 bar |

Logistische Daten


- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 9.21 |
| - Bruttogewicht (kg) | 12.13 |
| - Maße Einzelverpackung | 605 x 430 x 385 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.13 kg |
| - Maße Exportkarton | 610 x 430 x 395 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 292 612 |



18 V

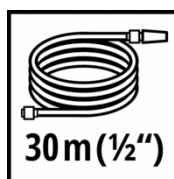

30 m (1/2")

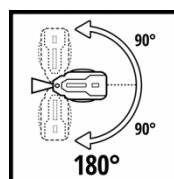

90°
90°
180°

Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Schlauch- & Transportwagen
Akku-Schlauchtrommel(Wa)-Zub.
Art.-Nr.: 4173772
EAN-Code: 4006825674231
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle		
	Aufroll-Zyklen ¹ (Anzahl)	Aufroll-Zyklen ² (Anzahl)
1.5 Ah	25	17
2.0 Ah	33	22
2.5 Ah	42	28
3.0 Ah	50	34
4.0 Ah	66	44
5.2 Ah	86	57
6.0 Ah	100	68
8.0 Ah	132	88

Testaufbau:

1) Gartenschlauch - 30 m 1/2 " (ohne Wasser)

2) Gartenschlauch - 30 m 1/2 " (mit Wasser)