



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Automatische Akku-Gartenpumpe

**AQUINNA 18/30 F LED
AUTOMATIC**

Art.-Nr.: 4180460


Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825681512

Die automatische Einhell Akku-Gartenpumpe AQUINNA 18/30 F LED AUTOMATIC ist eine leistungsstarke Pumpe der flexibel kombinierbaren Power X-Change Familie. Per Double Runtime Technology kann die Akku-Pumpe mit einem oder zwei 18 V Akkus für die doppelte Akku-Laufzeit ausgestattet werden. Die automatische Pumpe kann bis zu 3.000 Liter Wasser pro Stunde pumpen und verfügt über einen ECO- und BOOST-Modus. Zudem ist die Pumpe ausgestattet mit einer LED-Ladestandsanzeige, einer Statusanzeige, einer Schmutz-/Wasserfüllanzeige, einem Vorfilter, einem Rückschlagventil, einer Wassereinfüll- und -ablassschraube, einem Tragegriff und Befestigungslöchern. Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Double Runtime Technology: 2 Akku-Steckplätze, doppelte Laufzeit
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Wasserbedarf /-stopp
- Automatik: Effiziente Batterienutzung für längeren Einsatz
- Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus
- LED-Batterie-Ladestandsanzeige direkt am Gerät
- LED-Anzeige zum Ablesen von Status und möglicher Fehler
- Vorfilter zum Schutz vor Schmutz im angesaugten Wasser
- Entlüfterschraube für eine effiziente Ansaugung
- Große Wassereinfüllöffnung mit Wasserfüllanzeige
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Sauganzeige zum einfachen Ablesen von Ansaughöhe und -druck
- Schmutzanzeige: Verschmutzten Filter schnell erkennen
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport
- Pumpenfuß mit Bohrung zur sicheren, dauerhaften Befestigung
- Hochwertige Saug- und Druckanschlüsse aus Metall
- Trockenlaufsicherung für langlebigen Einsatz der Pumpe
- Inkl. Rückschlagventil und robuste Gleitringdichtungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

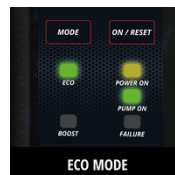


Technische Daten

- | | |
|--------------------|----------------|
| - Spannung | 18 V |
| - Max. Fördermenge | 3000 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 28 m |
| - Max. Ansaughöhe | 6 m |
| - Sauganschluss | 33,3mm (R1 AG) |
| - Druckanschluss | 33,3mm (G1 IG) |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.4 |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.4 |
| - Maße Einzelverpackung | 520 x 230 x 335 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.7 kg |
| - Maße Exportkarton | 715 x 540 x 350 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 576 1188 |

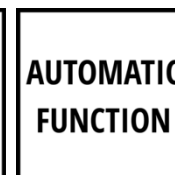

Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Zubehörset Druckseite (OFP)
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173762
EAN-Code: 4006825663266
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



Saugschlauch 4 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173630
EAN-Code: 4006825549133
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



4Ah PLUS PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512159
EAN-Code: 4006825680331
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



Adapter 33,3 mm (1") AG
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173761
EAN-Code: 4006825662733
Einhell Accessory



Zubehörset Saug- & Druck (OFP)
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173763
EAN-Code: 4006825663273
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173640
EAN-Code: 4006825549171
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4514079
EAN-Code: 4006825674316
Einhell Accessory (Discounter)



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Wasser pumpen (boost) ¹	 Wasser pumpen (eco) ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	10	14
2.0 Ah	15	19
2.5 Ah	17	23
3.0 Ah	20	28
4.0 Ah	30	38
5.2 Ah	36	48
6.0 Ah	40	56
8.0 Ah	60	76

Testaufbau:
1) BOOST (1 Batterie)
2) ECO (1 Batterie)