



Einhell

CLASSIC

Tischkreissäge

TC-TS 8

Art.-Nr.: 4340426

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825675566

Die 1200 Watt starke Einhell Tischkreissäge TC-TS 8 ist ein kompaktes Werkzeug für den mobilen Einsatz und die Bearbeitung von Holz, Faserplatten und anderen Werkstoffen. Präzise Gehrungsschnitte werden durch den Winkelanschlag (+/- 45°) und das bis 45° neigbare und höhenverstellbare Sägeblatt ermöglicht. Die Tischkreissäge ist mit einem Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung und einem Späne-Absauganschluss zum sauberen Arbeiten ausgestattet. Das hartmetallbestückte Sägeblatt erzielt saubere Schnittleistungen. Dank einer im Gehäuse integrierten Halterung ist der mitgelieferte Schiebestock immer in Griffweite.


Ausstattung

- Kompaktes Design für den mobilen Einsatz
- Sägeblattneigung um bis zu 45°
- Höhenverstellung des Sägeblattes für mehr Sicherheit
- Winkelanschlag (+/- 45°) für leicht machbare Gehrungsschnitte
- Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung für exakte Schnitte
- Schiebestock zum sicheren Arbeiten
- Robuster Arbeitstisch für exakte Schnitte
- Gehäuse mit Späneabsauganschluss für den sauberen Arbeitsplatz
- Inkl. 1x HM-Sägeblatt





Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 900 W |
| - Max. Leistung (S6 S6%) | 1200 W 40 % |
| - Leerlaufdrehzahl | 4800 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | Ø210 x Ø30 mm |
| - Anzahl Sägezähne | 24 STK |
| - Schwenkbereich Sägeblatt | 45 ° |
| - Max. Schnitthöhe bei 45° | 27 mm |
| - Max. Schnitthöhe bei 90° | 45 mm |
| - Höhenverstellung stufenlos | 0-45 mm |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm |
| - Größe Arbeitstisch | 525 x 440 mm |

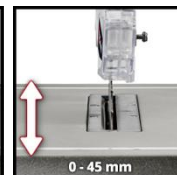

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 10.5 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 13.5 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 562 x 477 x 390 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 573 x 480 x 395 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 240 480 576 |

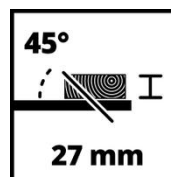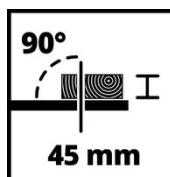

Als Sonderzubehör erhältlich



Sbl D 210x30x2,4 Z48
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49587861
EAN-Code: 4009315878614
Einhell Accessory



Sbl D 210x30x2,6 Z24
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502067
EAN-Code: 4006825667790
Einhell Accessory



Sbl Set D 210x30x2,5 Z24/42/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49587805
EAN-Code: 4009315878058
Einhell Accessory