



Einhell

CLASSIC

Tischkreissäge

TC-TS 2025/2 U

Art.-Nr.: 4340490

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825646474

Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 2025/2 U ist ein leistungsstarkes Gerät, welches ambitionierten Heimwerkern das Bearbeiten von Massivholz, Holzfaserplatten und ähnlichen Werkstoffen ermöglicht. Sie ist mit einem Präzisionsblatt mit Hartmetallzähnen ausgestattet, bei dem sich Höhe und Neigung mithilfe der 2in1 Verstellung einfach mit einem Handgriff einstellen lassen. Der verbesserte Parallelanschlag ermöglicht problemlose und genaue Längsschnitte und der Winkelanschlag oder das neigbare Sägeblatt erleichtern Gehrungsschnitte. Die Auflagefläche wird durch die stabilen Seitentische noch vergrößert und die Absaugung am Gehäuse und an der Sägeblattabdeckung sorgen dabei für sauberere Luft. Mitgeliefertes Werkzeug kann am Gerät verstaut werden.

Ausstattung




- Tischverbreiterung links und rechts für breitere Werkstücke
- Verbesserter, stabiler Parallelanschlag für exakte Schnitte
- 2 in 1 Sägeblatt Verstellung (Höhe und Neigung mit einem Griff)
- Winkelanschlag für einfache Gehrungsschnitte (+/- 60°)
- Späneabsauganschluß am Gehäuse und an der Sägeblattabdeckung
- Untergestell für eine angenehme Arbeitshöhe in 850 mm
- Vorrichtung am Gehäuse zum Aufwickeln des Stromkabels

Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	1800 W
- Max. Leistung (S6 S6%)	2000 W 25 %
- Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø250 x Ø30 mm
- Anzahl Sägezähne	24 STK
- Schwenkbereich Sägeblatt	45 °
- Max. Schnitthöhe bei 45°	65 mm
- Max. Schnitthöhe bei 90°	85 mm
- Höhenverstellung stufenlos	0-85 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm
- Arbeitshöhe	850 mm
- Größe Arbeitstisch	563 x 583 mm
- Tischverbreiterung links	583 x 165 mm
- Tischverbreiterung rechts	583 x 165 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	19.24 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	22.46 kg
- Maße Einzelverpackung	711 x 624 x 333 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	23 kg
- Maße Exportkarton	710 x 620 x 330 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	189 399 453

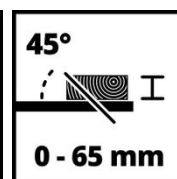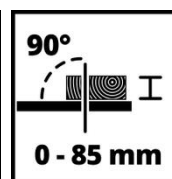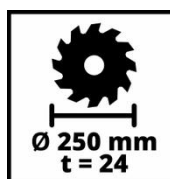

Als Sonderzubehör erhältlich



Sbl D 250x30x3,2 Z24
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589341
EAN-Code: 4009315893419
Einhell Accessory



Sbl Set D 250x30x3,2 Z24/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589305
EAN-Code: 4009315893051
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589552
EAN-Code: 4009315895529
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z48
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589351
EAN-Code: 4009315893518
Einhell Accessory



Sbl Set D 250x30x3,2 Z24/42/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589306
EAN-Code: 4009315893068
Einhell Accessory