



Einhell

CLASSIC

Stationäre Hobelmaschine

TC-SP 204/2

Art.-Nr.: 4419952

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825679144

Die Einhell Hobelmaschine TC-SP 204/2 ist eine hochwertige, 1.500 Watt starke Maschine für präzises Dickenhobeln und Abrichten. Der Dickenhobel ist mit einem ausziehbarem Ausgabebügel und einem 6 m/min schnellen, automatischen Vorschub ausgestattet. Der Materialabtrag lässt sich per Höheneinstellung bis max. 3 mm beim Abrichten und 2 mm beim Dickenhobeln fein einstellen. Geliefert wird die Hobelmaschine mit zwei scharfen, langlebigen Hobelmessern in HSS-Qualität. Für einen sauberen Arbeitsplatz sorgt der Ø 100 mm Absaugadapter. Der Abrichthobeltisch der stationären Hobelmaschine ist aus stabilem Aluminium gefertigt und mit einem bis 45° neigbaren Anschlag ausgestattet.



Ausstattung

- Robuste, massive Konstruktion
- Starker Motor zur Bearbeitung aller Holzarten
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für exakte Ergebnisse
- Bis 45° neigbare Führungsschiene am Abrichttisch
- Einfach einstellbarer Materialabtrag bis 3 mm
- Dickenhobel mit Werkstückauflage
- Zwei Hobelmesser zum präzisen Hobeln
- Absaugadapter (Ø 100 mm) zum Anschluss einer externen Absaugung
- Vibrationsdämpfende Füße für einen sicheren Stand
- Kabelaufwicklung zum sauberen Verstauen
- Wiederanlaufschutz zum sicheren Betrieb
- Überlastschutz für langlebigen Einsatz



Technische Daten

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1500 W |
| - Leerlaufdrehzahl Messerwelle | 9000 min ⁻¹ |
| - Max. Materialabtrag Abricht Hobeln | 3 mm |
| - Max. Materialabtrag Dickenhobeln | 2 mm |
| - Max. Arbeitsbreite | 204 mm |
| - Max. Dickendurchlass | 120 mm |
| - Vorschubgeschwindigkeit | 6 m/min |
| - Größe Vorschubtisch | 357 x 210 mm |
| - Größe Abnehm Tisch | 357 x 210 mm |
| - Größe Dickenhobeltisch | 270 x 204 mm |
| - Größe Tischverlängerung hinten | 165 x 195 mm |
| - Max. Neigung Parallelanschlag | 45 ° |
| - Durchmesser Absauganschluss | 100 mm |

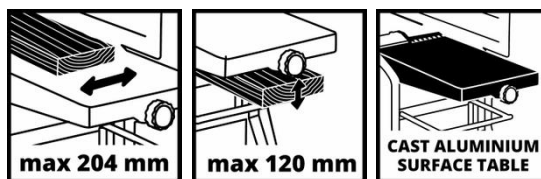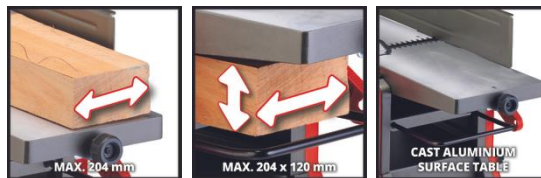

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 23.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 30.2 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 850 x 455 x 445 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 31.15 kg |
| - Maße Exportkarton | 460 x 425 x 850 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 162 350 412 |

Als Sonderzubehör erhältlich



2 Ersatzmesser f. Hobel 204 mm
Stat. Hobelmaschinen-Zubehör
Art.-Nr.: 49568602
EAN-Code: 4009315686028
Einhell Accessory