



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Winkelschleifer

TP-AG 18/125 F Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4431175

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825678840

Der Einhell Professional Akku-Winkelschleifer TP-AG 18/125 F Li BL - Solo ist ein kraftvolles Mitglied der Power X-Change-Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Er liefert die gleiche Leistung wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 700 W. Der Winkelschleifer im Flachkopf-Design eignet sich zum Schleifen in bis zu 43° spitzen Winkeln. Er ist staubsicher konstruiert und verfügt über einen Scheibenschutz mit Schnellverstellung. Eine gebogene Fächerschleifscheibe mit keramischem Schleifmittel (Ø 125 mm) wird mitgeliefert. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten im spitzen Winkel bis 43°
- Staubsichere Konstruktion für hohe Lebensdauer
- Abnehmbare Staubschutzgitter zur einfachen Reinigung
- Softstart und Wiederanlaufschutz für Sicherheit und Motorschutz
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für mehr Flexibilität
- Zusatzhandgriff flexibel in zwei Positionen montierbar
- Trennschutz enthalten – für verschiedenste Arbeitseinsätze
- Schleifscheibe enthalten – für die Bearbeitung von Kehlنähnen
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Scheibendurchmesser | 125 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 8500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 33 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.57 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.17 |
| - Maße Einzelverpackung | 397 x 165 x 106 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.3 kg |
| - Maße Exportkarton | 400 x 340 x 238 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3240 6940 8060 |

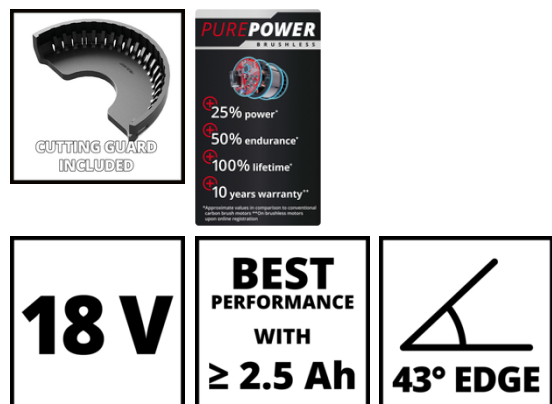

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



DIA-Trennsch dünn 125x1,4
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49724550
EAN-Code: 4009317245506
Einhell Accessory



10 Trennschei. dünn 125x1,0
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49711945
EAN-Code: 4009317119456
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



3x 125mm Flap Discs Curved
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4440020
EAN-Code: 4006825682274
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



2 Schleifmop 125 K 40/80
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49795705
EAN-Code: 4009317957058
Einhell Accessory



M14 Schnellspannmutter
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49717705
EAN-Code: 4009317177050
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	25
2.0 Ah	33
2.5 Ah	42
3.0 Ah	50
4.0 Ah	66
5.2 Ah	86
6.0 Ah	99
8.0 Ah	132

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Metall - Rundstahl Ø 12mm - Max. elektronische Geschwindigkeit