



Einhell

CLASSIC

Bandfeile

TC-BF 500 E

Art.-Nr.: 4461020

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673951

Die Einhell Bandfeile TC-BF 500 E ist ein kraftvolles, 500 Watt starkes Werkzeug zum Schleifen und Entgraten von planen Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen. Mit ihrem 13 mm breiten Schleifarm ist sie für Werkstücke aus Metall und Holz optimal geeignet. Für zeitintensive Arbeiten verfügt die handliche und leichte Bandfeile über eine Dauerlauferretierung. Dabei kann die Drehzahlelektronik über ein Einstellrad bis zu 1.700 m/min eingestellt werden. Das Schleifband wird werkzeuglos gewechselt und der Lauf kann ebenso leicht justiert werden. Eine integrierte Staubabsaugung sorgt für Sauberkeit. Lieferung inklusive 6-teiliges Schleifbandset (Länge 457 mm, je 2x P60, P80, P120).

Ausstattung

- Ermüdungsarmes Arbeiten dank Dauerlauferretierung
- Drehzahlelektronik mit Einstellrad
- Integrierte Staubabsaugung mit Absaugadapter und Staubfangsack
- Robustes Schleifarmgehäuse aus massivem Metall
- Handgriff mit Softgrip-Oberfläche
- Werkzeuglose Schleifbandjustierung und -spannung
- Inkl. 2x Schleifband P120
- Inkl. 2x Schleifband P80
- Inkl. 2x Schleifband P60




Technische Daten

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 500 W |
| - Schleifband | 457 x 13 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.44 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.07 |
| - Dimensions single packaging | 505 x 200 x 140 mm |
| - Pieces per export carton | 6 STK |
| - Gross weight of export carton | 14.5 kg |
| - Dimensions export carton | 525 x 445 x 425 mm |
| - Container quantity (20"/40"40"HC) | 1650 3300 3960 |

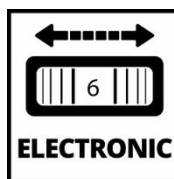

Als Sonderzubehör erhältlich



Schleifbandset, 13x457, 35tlg.
Bandfeilen-Zubehör
Art.-Nr.: 4419817
EAN-Code: 4006825667981
Einhell Accessory