



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Hochentaster

GP-LC 18/20 Li T BL-Solo

Art.-Nr.: 3410971

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825681871

Der Einhell Professional Akku-Hochentaster GP-LC 18/20 Li T BL-Solo ist ein zuverlässiges Gerät der Power X-Change Familie für den kabellosen Baumschnitt. Angetrieben wird das Gerät von einem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der Teleskopstiel ist werkzeuglos bis 2,5 m Gerätelänge verstellbar. Der Hochentaster mit 18 cm Schnittlänge und OREGON Schwert und Kette ist mit einer automatischen Kettenschmierung ausgestattet. Der integrierte Metallhaken erleichtert das Greifen und Herabziehen von Ästen. Zum sicheren Transport wird eine Schwertabdeckung mitgeliefert. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Stufenlos und werkzeuglos verstellbarer Teleskopstiel
- OREGON-Qualitätsschwert und –Kette
- Automatische Kettenschmierung dank Ölbehälter mit Schauglas
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Metallhaken zum Greifen und Herabziehen von Ästen
- Angenehmer Halt dank integrierter Softgrip-Flächen
- Zusätzliche gummierte Haltefläche zum sicheren Arbeiten
- Stahlrahmen zum Schutz des Akkus vor Stößen
- Schwertabdeckung zur sicheren Lagerung
- Inkl. Innensechskantschlüssel am Gerät zum Spannen der Kette
- Inkl. Tragegurt zum ergonomischen Arbeiten
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|--------|
| - Schwertlänge | 200 mm |
| - Schnittlänge | 18 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit | 7 m/s |
| - Öltankinhalt | 85 mL |
| - Länge Teleskopstange | 250 m |

Logistische Daten




- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 3.73 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 5.5 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 1120 x 193 x 95 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 1135 x 305 x 215 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1080 2280 2736 |



AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION



ROBUST METAL HOOK

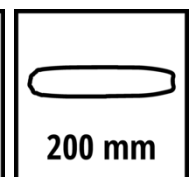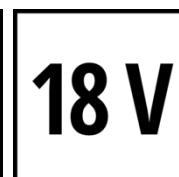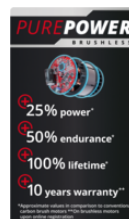

Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500193
EAN-Code: 4006825664577
Einhell Accessory



Ersatzschwert BG-EC 620 T
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500117
EAN-Code: 4006825569100
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	27
2.0 Ah	39
2.5 Ah	54
3.0 Ah	73
4.0 Ah	99
5.2 Ah	127
6.0 Ah	148
8.0 Ah	198

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Kantholz 70x70 mm